

Audio / Video-Modul für Tischanschlussfeld

Produkt-ID: MOD4AVHD



Nutzen Sie die praktische AV-Konnektivität und den Netzwerkzugang zu Ihrem Sitzungssaal, Klassenzimmer oder Gruppenraum. Mit diesem Audio-/Videomodul können Sie HDMI-, DisplayPort- und VGA-Laptops ganz einfach an den HDMI-Bildschirm Ihres Raums anschließen.

In modernen Büroumgebungen muss der Einsatz von Technologie mehr denn je unterstützt werden, damit Laptops, Telefone und Tablets verbunden bleiben. Bei Meetings, Vorlesungen und Konferenzen müssen Sie möglicherweise Inhalte von Ihrem Laptop auf einem Bildschirm oder Projektor präsentieren.


Dieses A/V-Modul vereinfacht die Konnektivität und Zusammenarbeit durch automatisches Umschalten und automatische Konvertierung. Sie können Ihren HDMI-, DP- oder VGA-Laptop mit einem gemeinsam genutzten HDMI-Display oder Projektor verbinden, ohne dass Menü- und Eingabeoptionen erforderlich sind. Außerdem schaltet das Modul automatisch auf den zuletzt angeschlossenen oder eingeschalteten Laptop um. Die Installation des Moduls ist ganz einfach und erfordert nur ein einziges HDMI-Kabel zwischen dem Modul und dem Bildschirm.

Die Architekturkonnektivität gewinnt bei der Gestaltung eines Sitzungssaals oder Gruppenraums immer mehr an Bedeutung. Mit den A/V -Modulen von StarTech.com ist Folgendes möglich:

- Passen Sie die AV-Konnektivität an die spezifischen Anforderungen Ihres Raumes an
- Installation an leicht zugänglichen Orten

Sie können dieses A/V-Modul mit der mitgelieferten Tischhalterung als eigenständige Lösung installieren. Sie können es auch als Zubehör in einem StarTech.com-Einzelmodul single-module (BEZ4MOD) oder einem Zweimodul-Konferenzraumtischanschlusskasten dual-module (BOX4MODULE) installieren (jeweils separat erhältlich).

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

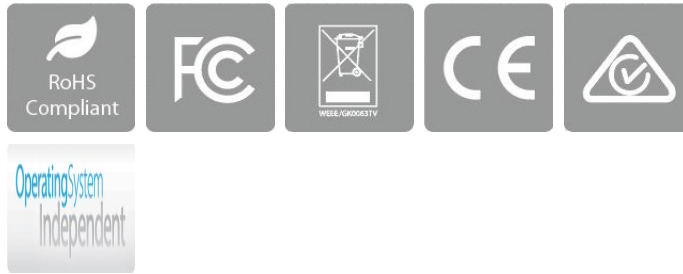

Anwendungen

- Fügen Sie dem BOX4MODULE oder BEZ4MOD vielseitige A/V-Konnektivität hinzu.
- Vereinfachen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Laptop und einem Bildschirm
- Ideal für Konferenzräume, Klassenzimmer und Gruppenräume
- Installieren Sie es als eigenständige Lösung für einen Arbeitsplatz oder ein Rednerpult
- Verbinden Sie ein IP-Konferenzanrufsystem über LAN

Merkmale

- Vereinfachen Sie die Audio-/Video-Konnektivität in Ihrem Sitzungssaal, Klassenzimmer oder Gruppenraum
- Unterstützt HDMI®, DisplayPort™- und VGA-Laptops und Auflösungen von bis zu 4K 30 Hz
- Das A/V-Modul gibt automatisch den zuletzt angeschlossenen oder eingeschalteten Laptop aus
- Das Modul wandelt die Videoausgabe Ihres Laptops für einfache Videokonnektivität unkompliziert ohne Menüs in HDMI um
- Verwenden Sie es als eigenständige Lösung oder kombinieren Sie es mit einer StarTech.com Anschlussbox mit einem oder zwei Modulen

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Active or Passive Adapter Passiv

AV-Eingang VGA

	3,5-mm-Audio
	HDMI
	DisplayPort
AV-Ausgang	HDMI
Audio	Ja
USB-Passthrough	Nein
Chipset-ID	Parade - PS176
	Chrontel - CH7035
	Explore Micro - EP9442U
	TI - TS3DV642
Leistung	
Video Revision	HDMI 1.4
	DisplayPort 1.2
Max. Analogauflösungen	1920 x 1200 60Hz
Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 (4K) bei 30 Hz (10,6 m)
	1920 x 1080 (1080p) bei 60 Hz (15,2 m)
Unterstützte Auflösungen	3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
	2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
	1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
	1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input)
	1280x720 (720p) 60Hz
	**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Bildschirmformat	16:9
Breitbild unterstützt	Ja

Steckverbinder

Steckverbinder A	2 - HDMI (19-polig)
	2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
	1 - RJ-45
	2 - DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig)
	1 - RJ-45
	1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	VGA (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist aktiv
	DisplayPort (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist aktiv
	HDMI (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist passiv

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Strom
--------------	-----------

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.4 A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	2 A
Polarität der	Positiv

Mittelspitze	
Steckertyp	M
Stromverbrauch	10
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	10% bis 85% (nicht kondensierend)
Physische Eigenschaften	
Farbe	Schwarz
Gehäusety	Aluminium und Kunststoff
Produktlänge	4.7 in [12.0 cm]
Produktbreite	4.2 in [10.7 cm]
Produkthöhe	2.4 in [6.1 cm]
Produktgewicht	2.2 lb [1.0 kg]
Verpackungsinformationen	
Paketmenge	1
Paketlänge	10.0 in [25.4 cm]
Paketbreite	4.0 in [10.2 cm]
Pakethöhe	8.2 in [20.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.1 lb [1.0 kg]
Verpackungsinhalt	
Im Paket enthalten	1 - A/V-Modul
	1 - Universales Netzteil
	3 - Strom-Clips (NA, EU, UK)

1 - Slotblech

4 - Schrauben der Montagehalterung (M5 x 20 mm)

8 - Modulschrauben (Nr. 6-32 x 3/16 Zoll)

1 - Kurzanleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.