

Audio / Video-Modul für Tischanschlussfeld mit HDMI über CAT5e/CAT6

Produkt-ID: MOD4AVHDBT



Nutzen Sie die A/V-Konnektivität und den Netzwerkzugang zu Ihrem Sitzungssaal, Klassenzimmer oder Gruppenraum. Mit diesem A/V-Modul können Sie HDMI-, DP- und VGA-Laptops ganz einfach an den HDMI-Bildschirm oder -Projektor Ihres Raums anschließen.

In modernen Büroumgebungen muss der Einsatz von Technologie mehr denn je unterstützt werden, damit Laptops, Telefone und Tablets verbunden bleiben. Das Videomodul für Sitzungssäle vereinfacht die Konnektivität und Zusammenarbeit. Sie können Inhalte von einem Laptop auf einem HDMI-Display anzeigen, ohne dass Sie sich um Menüs oder Eingaben kümmern müssen. Und es wechselt automatisch zum zuletzt verbundenen oder eingeschalteten Laptop.


Das HDBaseT-zertifizierte Modul verfügt über zwei Videoausgänge, einen für ein Display in der Nähe und einen für den Anschluss an ein Display in einer Entfernung von bis zu 70 Metern. Jeder HDMI-Bildschirm unterstützt HDBaseT mit dem HDBaseT-Receiver STHDBTRX von StarTech.com (separat erhältlich).

Die Architekturkonnektivität gewinnt bei der Gestaltung von Besprechungsräumen immer mehr an Bedeutung. Mit den A/V -Modulen von StarTech.com können Sie:

- die A/V-Konnektivität an die spezifischen Anforderungen Ihres Raumes anpassen
- die Module an leicht zugänglichen Orten installieren

Sie können das Modul mit der mitgelieferten Tischhalterung als eigenständige Lösung installieren. Sie können es auch als Zubehör in einem StarTech.com-Einzelmodul (BEZ4MOD) oder einem Zweimodul-Anschlusskasten (BOX4MODULE) installieren (jeweils separat erhältlich).

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

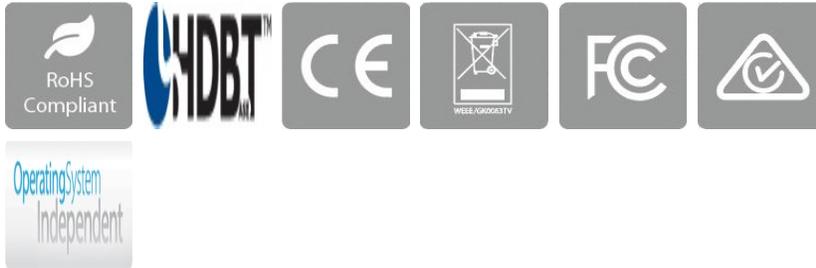

Anwendungen

- Fügen Sie dem BOX4MODULE oder BEZ4MOD vielseitige A/V-Konnektivität hinzu.
- Vereinfachen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Laptop und einem Bildschirm
- Ideal für Konferenzräume, Klassenzimmer, Gruppenräume und Hörsäle
- Installieren Sie es als eigenständige Lösung für einen Arbeitsplatz oder ein Rednerpult

Merkmale

- Vereinfachen Sie die Audio-/Video-Konnektivität in Ihrem Sitzungssaal, Klassenzimmer oder Gruppenraum.
- Präsentieren Sie Inhalte von Ihrem Laptop auf einem HDMI-Display in der Nähe und erweitern Sie HDMI auf ein Display in bis zu 70 m Entfernung.
- Das A/V-Modul gibt automatisch den zuletzt angeschlossenen oder eingeschalteten Laptop aus.
- Das Modul wandelt die Videoausgabe Ihres Laptops für einfache Konnektivität unkompliziert ohne Menüs in HDMI um.
- Verwenden Sie es als eigenständige Lösung oder kombinieren Sie es mit einer StarTech.com Anschlussbox mit einem oder zwei Modulen.

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Active or Passive Adapter Passiv

AV-Eingang VGA

3,5-mm-Audio

HDMI

	DisplayPort
AV-Ausgang	HDMI
	HDBaseT
Kabel	Cat5e UTP oder höher
Audio	Ja
USB-Passthrough	Nein
Chipset-ID	Parade - PS176
	Valens - VS010
	Chrontel - CH7035
	Explore Micro - EP9442U
	TI - TS3DV642

Leistung

Video Revision	HDMI 1.4
	DisplayPort 1.2
Max. Entfernung	70m [230ft]
Max. Analogauflösungen	1920 x 1200 60Hz
Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 (4K) bei 30 Hz (10,6 m - HDMI-Ausgang)
	1920 x 1080 (1080p) bei 60 Hz (15,2 m - HDMI-Ausgang)
	3840 x 2160 (4K) bei 30 Hz (35 m - HDBaseT-Ausgang)
	1920 x 1080 (1080p) bei 60 Hz (70 m - HDBaseT-Ausgang)
Unterstützte Auflösungen	3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
	2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
	1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
	1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input)
	1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported

	Bildschirmformat	16:9
	Breitbild unterstützt	Ja
<hr/>		
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	2 - HDMI (19-polig) 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) 2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) 2 - RJ-45 1 - DisplayPort (20-polig)
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig) 1 - RJ-45 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) 1 - DisplayPort (20-polig)
<hr/>		
Software	Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
<hr/>		
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	VGA (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist aktiv DisplayPort (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist aktiv HDMI (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist passiv
<hr/>		
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Strom
<hr/>		
Strom	Stromversorgung	Mit Netzadapter

Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.4 A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	2 A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	10

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	10% bis 85% (nicht kondensierend)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Aluminium und Kunststoff
Produktlänge	4.2 in [10.7 cm]
Produktbreite	2.6 in [6.7 cm]
Produktlänge	2.4 in [6.1 cm]
Produktgewicht	6.9 oz [195.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	9.8 in [25.0 cm]
Paketbreite	3.9 in [10.0 cm]
Pakethöhe	8.3 in [21.0 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 7.1 oz [200.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten

- 1 - A/V-Modul
- 1 - Universales Netzteil
- 3 - Strom-Clips (NA, EU, UK)
- 1 - Slotblech
- 4 - Schrauben der Montagehalterung (M5 x 20 mm)
- 8 - Modulschrauben (Nr. 6-32 x 3/16 Zoll)
- 1 - Kurzanleitung

Garantieinformationen

Warranty 2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.