


mSATA auf SATA Festplatten / SSD Adapter - Mini SATA zu SATA Konverter

Produkt-ID: MSAT2SAT3

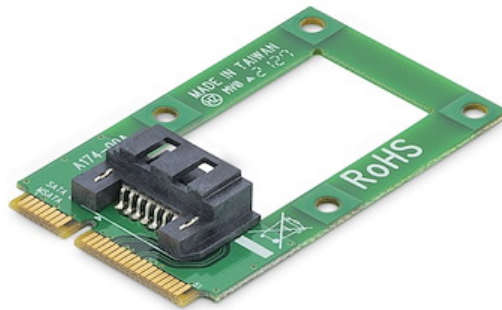

Mit dem mSATA-auf-SATA-Adapter MSAT2SAT3 können Sie eine standardmäßige SATA-Festplatte an einen verfügbaren mSATA-Port anschließen.

Der Adapter verbessert die Systemkapazität, indem er einen mSATA-Port befähigt, eine größere SATA-Festplatte zu hosten (getestet für bis zu 4 TB). Für garantierte Kompatibilität und Leistung entspricht der Adapter den SATA I/II/III-Revisionen und ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gbit/s.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Fügen Sie einem Systemboard, das nur mSATA unterstützt, eine größere SATA-Festplatte hinzu
- Verwandeln Sie einen unbenutzten mSATA-Port in einen Port, der SATA unterstützt, um eine standardmäßige SATA-Festplatte anzuschließen

Merkmale

- **SPEICHERKAPAZITÄT ERHÖHUNG:** Dieser mSATA auf SATA Adapter bietet die Unterstützung von 2,5" und 3,5" SATA HDDs über einen vorhandenen mSATA Anschluss; eine einfache Lösung zur Systemspeicher steigerung durch verbindung eines SATA Laufwerks
- **SATA ANSCHLUSSFÄHIGKEIT HINZUFÜGEN:** Der mSATA auf SATA Konverter unterstützt auch 3,5 Zoll SATA Geräte wie optische Laufwerke über einen vorhandenen mSATA Anschluss
- **BEQUEME EINRICHTUNG:** Dieser mSATA auf SATA Adapter umfasst Montageschrauben und lässt sich direkt auf der Motherboard installieren; unterstützt nahezu alle Betriebssysteme, keine Software oder Treiber erforderlich
- **KOMPATIBILITÄT:** mSATA auf SATA Adapter unterstützt SATA III (6 Gbit/s) und SATA I/II; unterstützt 2,5/3,5" SATA Laufwerke und Geräte (Blu-ray, DVD, DVD-RAM, CD-ROM, CD-RW, Festplatte); zusätzliche Stromversorgung für 3,5" SATA Geräte nötig
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieser mSATA auf SATA Adapter für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Schnittstelle	Micro SATA
	SATA
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Fest

Leistung

Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nein
Max. Laufwerkskapazität	Aktuell getestet mit Festplatten bis zu 4 TB und 7200 U/min

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	1 - SATA (7-polig, Daten)
------------------------	---------------------------

Hostanschlüsse	1 - mSATA (52-polig, Mini SATA)
Software	Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F) Lagertemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F) Feuchtigkeit Betrieb 20 % bis 80 % Lagerung 15 % bis 90 %
Physische Eigenschaften	Farbe Grün Produktlänge 2.0 in [5.1 cm] Produktbreite 1.2 in [3.0 cm] Produkthöhe 0.3 in [0.8 cm] Produktgewicht 0.4 oz [10.0 g]
Verpackungsinformationen	Paketmenge 1 Paketlänge 5.9 in [15.0 cm] Paketbreite 5.0 in [12.6 cm] Pakethöhe 0.6 in [1.4 cm] Versandgewicht (Verpackung) 0.6 oz [16.0 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten 1 - mSATA-auf-SATA-Adapter 1 - Schraubensatz

1 - Installationshandbuch

Garantieinformatio
nen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.