


Câble réseau Cat6 blindé SFTP sans crochet de 1 m - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc  
- M/M - Gris

N° de produit: N6SPAT1MGR

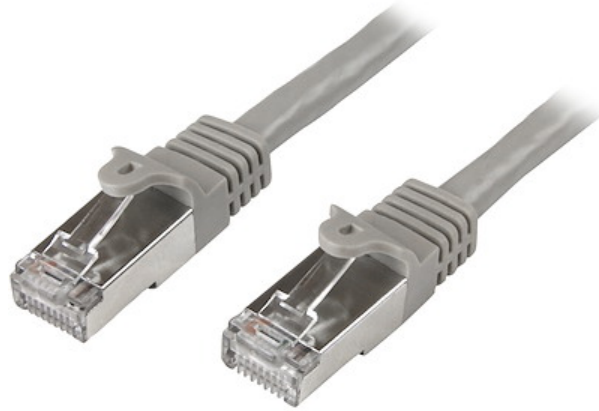

Ce câble Cat6 blindé respecte ou dépasse l'ensemble des spécifications de la catégorie 6 afin de garantir des connexions réseau Gigabit fiables. Il est également blindé pour protéger votre réseau contre les interférences électromagnétiques (EMI/RFI) et le bruit système, offrant ainsi une solution idéale pour des connexions réseau rapides et sécurisées.


Fabriqué avec du cuivre 100 % pur et un câblage à paires torsadées blindées par feuille, ce câble offre des performances de haute qualité. Il est conçu pour préserver l'intégrité des signaux de données en les protégeant des interférences, ce qui le rend idéal dans les environnements soumis à de fortes perturbations électromagnétiques.

Les connecteurs plaqués or 50 microns assurent une conductivité optimale et éliminent les pertes de signal dues à l'oxydation ou à la corrosion.

Pour faciliter l'installation, les connecteurs anti-accrochage protègent les clips RJ45, réduisant les risques d'accrochage ou de casse lors du passage des câbles. Cela garantit une connexion solide en évitant que le câble ne se desserre du connecteur.

De plus, les manchons moulés offrent un soulagement de traction qui empêche les points de terminaison du connecteur RJ45 de se plier à des angles trop serrés, réduisant ainsi les risques d'endommagement du câble pouvant affecter les performances du réseau.

## Certifications, rapports et compatibilité

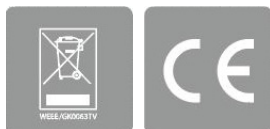

## Applications

- Branchez des appareils PoE aux réseaux Gigabit
- Établissez des branchements entre des ordinateurs, des hubs, des commutateurs, des serveurs d'impression et des tableaux de connexion
- Branchez un poste de travail à une prise murale RJ45
- Transmettez des données, un signal voix et un signal vidéo sur des réseaux Gigabit

## Spécifications techniques

- **CÂBLE CAT6 BLINDÉ HAUTE PERFORMANCE** : 100 % cuivre pour une connexion 10 Gigabit stable et sans erreur ; conforme aux exigences de la norme ANSI/TIA-568-B.2-10 pour la catégorie 6
- **PROTÉGEZ VOTRE RÉSEAU** : Les connecteurs RJ45 blindés minimisent la diaphonie proche (NEXT) et protègent contre le bruit et les interférences électromagnétiques (EMI/RFI); Compatible avec la génération 10Base-T/NBASE-T à plusieurs vitesses
- **PRISE EN CHARGE POE** : Les conducteurs en cuivre toronnés de calibre 26AWG prennent en charge jusqu'à 100W pour les appareils PoE tels que les téléphones VoIP et les systèmes de sécurité; La conformité IEEE 802.3bt et DTE empêche l'échauffement du câble
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Connecteurs plaqués or 50 microns pour un signal clair et pour éviter la rouille/corrosion; Le connecteur Snagless permet une installation facile et une déconnexion souple du cordon de raccordement dans les conduits de câblage
- **LE CHOIX DES PROS DE L'IT** : Nos câbles réseau, testés en laboratoire et éprouvés sur le terrain, assurent fiabilité, intégration et disponibilité max pour les déploiements en périphérie et sur site; Assistance technique multilingue gratuite 24/5, à vie

---

### Général

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| UPC                 | 065030861960 |
| Quantité par paquet | 1            |
| Warranty            | Lifetime     |

---

### Alimentation

|                |      |
|----------------|------|
| Power Delivery | 100W |
|----------------|------|

---

### Caractéristiques Physiques et Environnementales

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Couleur                       | Gris              |
| Calibre du fil                | 26 AWG (0.404 mm) |
| Type de conducteur            | Stranded Copper   |
| Cable Length                  | 3.3 ft [1 m]      |
| Product Length                | 3.3 ft [1.0 m]    |
| Product Width                 | 0.0 in [0.0 mm]   |
| Product Height                | 0.0 in [0.0 mm]   |
| Weight of Product             | 1.6 oz [46.0 g]   |
| Température de fonctionnement | 0 to 50 °C        |
| Température de stockage       | -20 to 60 °C      |
| Humidité                      | 0-95 %            |

---

#### Performances

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Classification du Câble | CAT6 - 500 MHz |
|-------------------------|----------------|

---

#### Matériel

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Nombre de conducteurs  | 4 Pair S/FTP                |
| Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride    |
| Résistance au feu      | CMG Rated (General Purpose) |
| Type de câble          | Shielded Snag-less          |
| Norme de câblage       | TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B  |

---

#### Emballage et Contenu de la Boîte

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Inclus dans le paquet | 1 - Câble patch Cat6 blindé gris (SFTP) de 1 m |
| Package Width         | 8.7 in [22 cm]                                 |
| Package Depth         | 7.9 in [20 cm]                                 |

Package Height 0.4 in [10 mm]

Shipping (Package) Weight 2.0 oz [56 g]

---

Connecteur(s)

Connecteur 1  
(Quantité) 1

Connecteur 1 RJ-45

Connecteur 2  
(Quantité) 1

Connecteur 2 RJ-45

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis