

USB Crash Cart Adapter mit Datenübertragung und Videoaufnahme

Produkt-ID: NOTECONS02



Der USB-Crash-Cart-Adapter gibt Ihnen die Kontrolle über ein Headless-System und verwandelt Ihren Laptop in einen tragbaren Crash-Cart für Rackserver, PCs, Geldautomaten, Kioske und mehr.

Verbinden Sie einfach den Laptop-Crash-Cart-Adapter über das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel mit Ihrem Computer, und verbinden Sie dann die integrierten USB- und VGA-Kabel mit Ihrem Server, um sofortige BIOS-Level-Kontrolle zu erhalten. Sofortige Einrichtung und Verwendung, da keine serverseitige Software erforderlich ist.

Mit der flexiblen Softwareschnittstelle können Sie Dateien von Ihrem Laptop auf den Server übertragen, Videos für Ihre Unterlagen oder Lehrzwecke erfassen, Screenshots erstellen und das Anzeigefenster im Vollbildmodus oder kleiner anzeigen lassen, ohne Scroll-Leisten für eine schnellere Fehlerbehebung.

Der KVM-Adapter wird von der serverseitigen USB-Verbindung mit Strom versorgt und benötigt keine Wechselstromsteckdose. Sie können also eine Verbindung mit jedem PC oder Gerät mit VGA- oder USB-Anschluss herstellen, selbst wenn keine Steckdose verfügbar ist.

Dieser Adapter im Taschenformat passt durch sein kompaktes Design problemlos in Ihre Laptop-Tasche und erfordert kein zusätzliches Zubehör. Sie müssen also nicht länger einen großen und sperrigen herkömmlichen Crash-Cart hin- und herschleppen, um Probleme in Ihren Systemen zu beheben und diese zu warten.

StarTech.com bietet eine große Auswahl von qualitativ hochwertigen KVM-Produkten, mit denen Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können, ohne die Kosten und Unordnung durch zusätzliche Tastaturen, Mäuse und Monitore. Dieser USB-KVM-Crash-Cart-Adapter wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Wartung und Reparatur von Geldausgabe- und Spielautomaten
- Reparatur von mobilen Systemen und Servern

Merkmale

- Mit dem KVM-Konsolenadapter direkt von Ihrem Laptop aus Zugriff auf jedes VGA- und USB-System
- Schnelle Einrichtung mit mitgelieferten Kabeln und sofortiger BIOS-Level-Kontrolle
- Einfache Fehlerbehebung in Systemen mit bidirektionaler Dateiübertragungen zwischen lokalem und Remote-Computer
- Einfache Mobilität mit selbstständiger Stromversorgung ohne externes Netzteil
- Freigabe von Informationen zur Fehlerbehebung und Anzeige von Fehlern durch Videoaufnahme bei 1920 x 1200 bei 60 Hz

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Audio	Nein
KVM-Ports	1
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	VGA
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunderstützung	Nein
----------------------------------	------



IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Nein
Max. Analogauflösungen	1920x1200 @ 60Hz
Max. Anzahl von Benutzern	1
MTBF	909000

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	USB Mini-B (5-polig)
Hostanschlüsse	VGA (15-polig, High Density D-Sub) USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.9 bis 10.15, 11.0 Linux 2.6 bis 4.11 (<i>nur LTS-Versionen, glibc 2.18 oder höher erforderlich</i>)
------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforderungen


Hinweis	Bei einer Schnittstelle zu einem Linux-Gerät ist der Adapter nur kompatibel mit Standard-QWERTY-Tastaturen, die für US-Englisch konfiguriert sind.
---------	--

Anzeiger

LED-Anzeiger	Benutzerkonsole/USB-Link Host/Server-Video (VGA)-Link Host/Server-Tastatur/Maus (USB)-Link
--------------	--

Strom

Mit Stromadapter	USB-betrieben
------------------	---------------

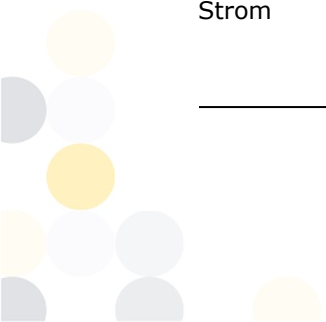

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Feuchtigkeit	80% relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Kabellänge	16.4 in [41.6 cm] 1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Produktlänge	0.0 in [0.0 mm]
Produktbreite	2.9 in [74.0 mm]
Produkthöhe	0.6 in [15.0 mm]
Produkttiefe	4.5 in [11.5 cm]
Produktgewicht	6.0 oz [170.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	11.9 in [30.3 cm]
Package Width	6.5 in [16.6 cm]
Package Height	1.8 in [46.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	12.8 oz [363.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB-Crash Cart-Adapter
	USB A-auf-Mini-B-Kabel
	USB-Softwareschlüssel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

