


4 Port 1394a FireWire PCI Schnittstellenkarte - 3x extern 1x intern

Produkt-ID: PCI1394MP

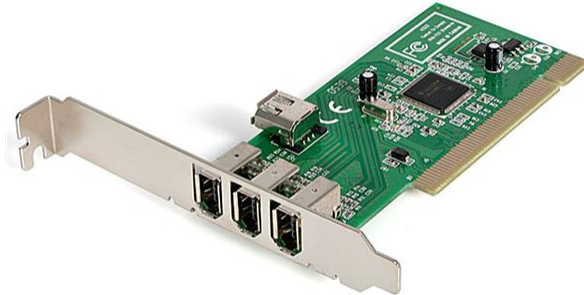

Mit dieser PCI 1394a-FireWire-Adapterkarte mit 4 Ports (3 externe/1 interner) können Sie iPods, MP3-Player, mobile Laufwerke, digitale Camcorder usw. an Ihren Desktopcomputer anschließen.

Die FireWire-Adapterkarte unterstützt Hot Swap. So können Sie FireWire-Peripheriegeräte ganz einfach verbinden, trennen und austauschen.

Die 4-Port-PCI FireWire-Adapterkarte ist sowohl für PCs als auch Macs geeignet und wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie und KOSTENLOSER technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert. Zudem verfügt der Adapter sowohl über Standard- als auch Low Profile/Halbhöhen-Slotbleche zum Adaptieren auf schlanke oder kompakte Systemanwendungen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie digitale Videobearbeitungssoftware benötigen, bietet StarTech.com ein komplettes FireWire-Set mit der Karte PCI1394_4. Diese Software ist nur mit Windows-Betriebssystemen kompatibel. WHQL-zertifiziert - Entwickelt für die Arbeit unter Microsoft Windows XP

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Desktop ohne FireWire-Ports mit einem Hochgeschwindigkeits-FireWire-Port auf.
- Schließen Sie eine Digitalkamera an einen Desktopcomputer mit PCI-Steckplatz an, um Fotos oder Videos herunterzuladen.

- Schließen Sie eine externe FireWire-Festplatte oder ein externes optisches Laufwerk an ein PCI-fähiges System an.

Merkmale

- 3 externe, 1 gemeinsam genutzter interner FireWire-400-Port mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 400 Mbit/s
- Entspricht den Normen IEEE 1394a - 2000 und 1394-1995
- Mit Low Profile-Slotblech
- Plug und Play- und Hot-Swap-kompatibel

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Ports	3
Schnittstelle	FireWire 400 (1394a)
Bustyp	PCI (5 Volt)
Kartentyp	Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Industrienormen	PCI 2.1 IEEE 1394a OHCI
Chipset-ID	Texas Instruments - TSB12LV26

Leistung

Max. Datenübertragungsraten	400 Mbit/s
-----------------------------	------------

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	PCI (5 V, 32-Bit)
Interne Ports	Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)
Externe Ports	Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)



Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.x (getestet bis zu 10.4) Linux 3.5.x bis 4.11.x <i>nur LTS-Versionen</i>
Microsoft WHQL-zertifiziert	Ja

Physische Eigenschaften

Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	4.8 in [12.3 cm]
Produktbreite	0.7 in [18 mm]
Produkthöhe	3.1 in [80 mm]
Produktgewicht	1.9 oz [53 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.9 in [17.5 cm]
Package Height	1.2 in [31 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.3 oz [122 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	PCI-FireWire-Karte Anleitung Low Profile-Slotblech
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

