


1 Port Parallel DB-25 PCI Schnittstellenkarte

Produkt-ID: PCI1PECP

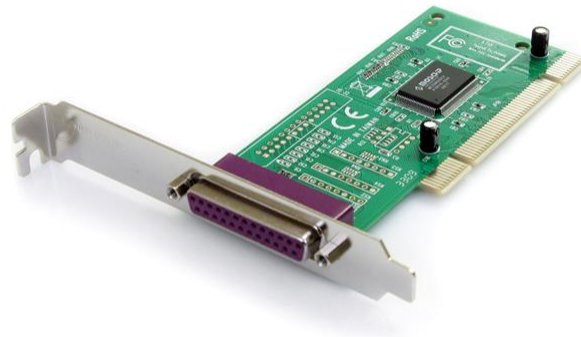

Diese leistungsfähige parallele Adapterkarte (EPP/ECP) kann in einen freien PCI-Steckplatz installiert werden, um Ihrem Computer einen IEEE 1284 Parallelport hinzuzufügen. Eine kostengünstige Methode, Parallelgeräte an Ihren Computer anzuschließen, mit Datenübertragungsraten von bis zu 1,5 Mbit/s (bis zu 3x schneller als On-board-Parallelports). Die Adapterkarte unterstützt parallele Kommunikation über EPP, ECP, SPP und BPP und ist in praktisch jeden PC einfach einzubauen. Die Karte unterstützt Windows® und Linux®, und IRQ-Freigabe sowie Plug and Play-Fähigkeit gewährleisten praktische, problemlose Verbindungen zu allen parallelen Peripheriegeräten. Die perfekte Doppelprofil-Lösung: Die PCI-Paralleladapterkarte beinhaltet sowohl ein Standard-Slotblech als auch ein Low-Profil-/Halbhöhen-Slotblech für den Einbau in Slimline- oder Kleingehäuse-Systeme. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Verbinden Sie alle Parallel-Peripheriegeräte, z. B. Drucker, Scanner, CD-R/RW-Laufwerke, Zip®-Laufwerke und Speicherkarten-Lesegeräte.

Merkmale

- Einfache Plug and Play-Installation
- Datenübertragungsrate bis zu 1,5 Mbit/s.

- IRQ-Freigabe eliminiert Konflikte zwischen mehreren Karten.
- Unterstützt EPP, ECP, SPP und BPP
- Installationsscripts verfügbar für Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 und Mandrake 8.2
- Standard- und Low-Profile-Slotblech mitgeliefert.

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Ports	1
Schnittstelle	Parallel
Bustyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kartentyp	Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart	Integriert auf Karte
Industrienormen	EPP
	ECP
	SPP
	BPP
	PCI 2.2
Chipset-ID	ASIX - MCS9805CV

Leistung

Max. Datenübertragungsr e	1,5 Mbit/s
------------------------------	------------

Steckverbind er

Steckverbindertyp(en)	PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit)
Externe Ports	DB-25 (25-polig, D-Sub)

Software



Betriebssystemkompatibilität	Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2012, 2012 R2, 2012, 2016, 2019 Linux 3.5.x bis 4.11.x <i>nur LTS-Versionen</i>
Microsoft WHQL-zertifiziert	Ja

Physische Eigenschaften

Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	4.7 in [12 cm]
Produktbreite	0.8 in [20 mm]
Produkthöhe	4.7 in [12 cm]
Produktgewicht	1.9 oz [54 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	6.8 in [17.2 cm]
Package Height	1.2 in [31 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.7 oz [132 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1-Port-PCI-Parallelkarte Treiber-CD Anleitung Low Profile-PCI-Slotblech
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

