


5 Port HighSpeed USB 2.0 PCI Schnittstellenkarte

Produkt-ID: PCI420USB

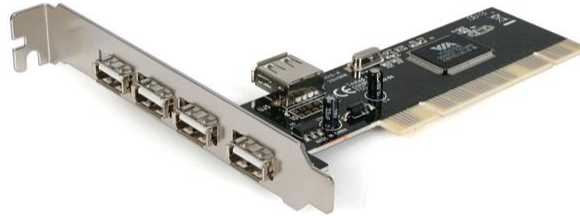

Mit dieser PCI-basierten Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Adapterkarte fügen Sie fünf USB 2.0 A-Buchsen (1 intern, 4 extern) zu Ihrem PCI-fähigen PC hinzu. Die PCI USB 2.0-Karte wird von beliebten Betriebssystemen, einschließlich Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista, unterstützt und ist eine vielseitige Lösung zum Hinzufügen von USB 2.0-Anschlüssen ohne Aufrüstung der Systemhauptplatine. Die PCI-USB-Karte ist eine komfortable und zeitsparende Lösung, ist WHQL-zertifiziert zur Vereinfachung der Treiberinstallation in Windows XP-Betriebssystemen und unterstützt Hot Swap von USB-Geräten, sodass Sie USB-Peripheriegeräte ohne Herunterfahren des Computers anschließen/trennen können. Die Adapterkarte ist eine dauerhafte USB-Lösung und wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Erweitern Sie die USB-Fähigkeit Ihres PCI-basierten Systems mit vier zusätzlichen externen USB-Anschlüssen.
- Erweitern Sie die USB-Bandbreite eines Systems, an das bereits viele USB-Geräte/Hubs angeschlossen sind.
- Schließen Sie zusätzliche externe Festplatten, CD/DVD-Laufwerke, MP3-Player, Drucker, Scanner, Webcams, Spielecontroller, Digitalkameras usw. an Ihren Computer an.

Merkmale

- Vier externe USB 2.0-Ports und ein gemeinsam genutzter interner Anschluss.
- Entspricht allen USB 2.0-Spezifikationen mit Unterstützung für Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
- Abwärts kompatibel mit USB 1.0-/1.1-Geräten.
- Entspricht den PCI rev. 2.2-Spezifikationen
- Unterstützt bis zu 127 USB-Geräte pro Anschluss (bei der Verwendung zusätzlicher USB-Hubs).
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Ports	5
Schnittstelle	USB 2.0
Bustyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kartentyp	Standard Profile
Industrienormen	OHCI EHCI PCI 2.2
Chipset-ID	VIA/VLI - VT6212

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	480 Mbit/s
----------------------------	------------

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit)
Interne Ports	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Externe Ports	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS X® 10.6 to 10.10 Linux 3.5.x to 4.11.x <i>LTS versions only</i>
Microsoft WHQL-zertifiziert	Ja

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Unused PCI slot
Hinweis	Der interne USB 2.0-Port wird mit dem obersten externen USB 2.0-Port geteilt. Daher wird jeweils nur einer dieser Ports gleichzeitig verwendet.

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Feuchtigkeit	10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Produktlänge	4.7 in [12 cm]
Produkthöhe	3.7 in [95 mm]
Produktgewicht	1.1 oz [30 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	1.7 in [42 mm]
Package Height	5.7 in [14.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.9 oz [110 g]



Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten USB PCI Karte

Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

