


2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Schnittstellenkarte mit SATA-Stromanschluss

Produkt-ID: PCIUSB3S22

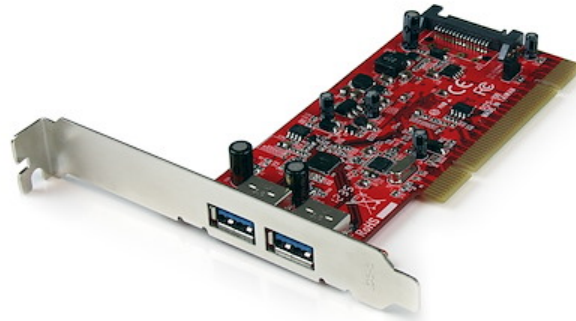

Mit der 2-Port-PCI-auf-USB 3.0-Karte PCIUSB3S22 können Sie USB 3.0-Peripheriegeräte über einen älteren PCI-Hostbus an einen PC anschließen. So werden bei Verwendung von USB 3.0-Peripheriegeräten die bei USB 2.0-Hostanschluss möglichen Datenübertragungsgeschwindigkeiten verdoppelt - bis zu 1,3 Gbit/s (PCI-Bus-Limit).

Die Karte verfügt über einen optionalen SATA-Stromanschluss, sodass jeder Port bis zu 900 mA Strom für USB 3.0-busbetriebene Geräte liefern kann.

Durch Unterstützung einer älteren (PCI-)Hostverbindung fügt die Karte aktualisierte Peripheriekonnektivität hinzu, ohne die Hauptplatine auf PCIe aufrüsten zu müssen oder auf Rückwärtskompatibilität von USB 3.0-Peripheriegeräten angewiesen zu sein.

Die PCI USB 3.0-Karte PCIUSB3S22 bietet zuverlässige Leistung und wird mit lebenslanger Garantie und kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie USB 3.0-Peripheriegeräte über einen PCI-Steckplatz an einen älteren PC an
- Erweitern Sie die Systemmöglichkeiten mit zusätzlichen externen USB-Ports.

Merkmale

- 2 externe Super Speed USB 3.0-Ports
- Liefert bis zu 900 mA Strom über USB 3.0
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0/1 Geräten
- Entspricht der USB 3.0 Basisspezifikation 1.0 und der xHCI Spezifikation 0.95
- Entspricht den PCI 3.0-Spezifikationen
- Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Slotblech.

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Ports	2
Schnittstelle	USB 3.0
Bustyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kartentyp	Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Chipset-ID	Renesas/NEC - μ PD720202

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	1,3 Gbit/s (PCI Bus)
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit)
Interne Ports	SATA-Strom (15-polig)
Externe Ports	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
------------------------------	---

Spezielle
Hinweise/Anforderungen

System- und
Kabelanforderungen

Verfügbarer PCI-Steckplatz

Verfügbarer SATA-Stromanschluss

Umwelt

Betriebstemperatur

5°C to 50°C (41°F to 122°F)

Lagertemperatur

-25°C to 70°C (13°F to 158°F)

Feuchtigkeit

15% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe

Rot

Gehäusetyp

Stahl

Produktlänge

4.8 in [12.3 cm]

Produktbreite

0.4 in [10.0 mm]

Produkthöhe

2.2 in [56.0 mm]

Produktgewicht

2.1 oz [60.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge

1

Package Length

6.9 in [17.5 cm]

Package Width

5.7 in [14.4 cm]

Package Height

1.3 in [32.0 mm]

Versandgewicht
(Verpackung)

5.2 oz [146.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten

PCI-USB 3.0-Karte

Low Profile-Slotblech



Treiber-CD

Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

