


2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Schnittstellenkarte

Produkt-ID: PCIUSB3S2

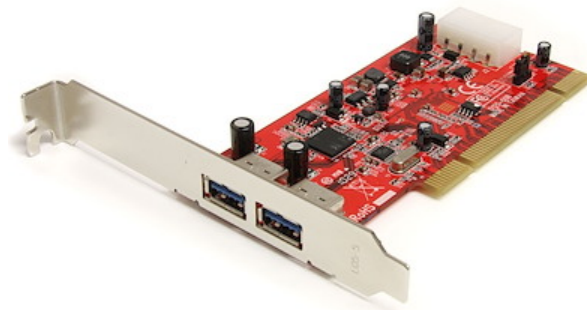

Mit der 2-Port-PCI-auf-SuperSpeed-USB 3.0-Karte PCIUSB3S2 können ältere PCI-Steckplätze den USB 3.0-Standard unterstützen, der für Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s (10x schneller als USB 2.0) geeignet ist. Mit USB 3.0-Geräten erreicht diese Karte Datenübertragungsraten von bis zu 1,3 Gbit/s und somit die doppelte Leistung von USB 2.0-Karten und -Peripheriegeräten. Diese vielseitige PCI USB 3.0-Karte ist abwärts kompatibel mit USB 2.0- und 1.x-Geräten und funktioniert mit jedem künftigen USB 3.0-Gerät bei gleichzeitiger Unterstützung für ältere Geräte. Diese Adapterkarte wurde für ältere PCI-basierte Systeme oder Computer, an denen nur PCI-Erweiterungssteckplätze verfügbar sind, entwickelt, damit diese Systeme mit der neuesten USB-Technologie aufgerüstet und so nutzbar bleiben. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Rüsten Sie ein älteres PCI-basiertes System mit USB 3.0 auf.
- Erweitern Sie die Systemmöglichkeiten mit zusätzlichen externen USB-Ports.
- Ermöglichen Sie hochschnelle USB 3.0-Datenkommunikation für externe Speichergeräte und Audio/Video-Geräte.

Merkmale

- 2 externe USB 3.0-Ports

- SuperSpeed USB 3.0-konforme Hostverbindung
- Liefert bis zu 900mA Strom über den USB-Anschluss
- Entspricht der USB 3.0 Basisspezifikation 1.0 und der xHCI Spezifikation 0.95
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0/1 Geräten
- Entspricht den Spezifikationen von PCI Local Bus 3.0
- Unterstützt bis zu 127 USB-Geräte pro Anschluss (bei Verwendung zusätzlicher USB-Hubs).
- Konfiguriert mit einem Standardprofil-Slotblech und mit optionalem Low Profile-Slotblech

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Ports	2
Schnittstelle	USB 3.0
Bustyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kartentyp	Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Chipset-ID	Renesas/NEC - μ PD720200

Leistung

Max. Datenübertragungsr	1,3 Gbit/s (PCI Bus)
UASP-Unterstützung	Nein

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit)
Interne Ports	LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power)
Externe Ports	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit)
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Available PCI expansion slot
--------------------------------	------------------------------

Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Lagertemperatur	-25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Feuchtigkeit	15% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Produktlänge	4.7 in [12 cm]
Produktbreite	4.7 in [12 cm]
Produkthöhe	0.8 in [20 mm]
Produktgewicht	1.9 oz [54 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.5 in [14 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.1 oz [145 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	PCI-USB 3.0-Karte
	Low Profile-Slotblech
	Treiber-CD
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.