


7 Port USB 2.0 PCI Schnittstellenkarte

Produkt-ID: PCIUSB7

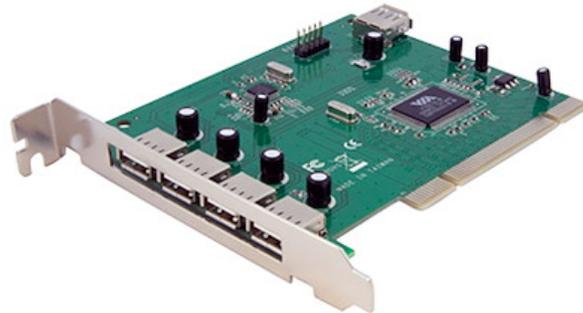

Mit dieser PCI USB-Karte fügen Sie Ihrem PCI-fähigen PC sieben USB 2.0-Ports (1 interne USB A-Buchse, 2 interne USB-Hauptplatinen-Header und 4 externe USB A-Buchsen) hinzu.

Die PCI USB 2.0-Karte ist eine vielseitige Lösung, mit der Sie USB 2.0-Anschlüsse hinzufügen können, um die Systemhauptplatine aufzurüsten.

Diese PCI USB-Karte ist eine Komplettlösung, die USB 2.0-Geräteanschlüsse für volle Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s unterstützt und abwärts kompatibel mit USB 1.1-Geräten (max. Datenübertragungsrate von 12 Mbit/s) ist, sodass Sie jedes USB-Gerät ohne Kompatibilitätsprobleme an den Computer anschließen können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Fügen Sie einem Desktopsystem zusätzliche interne und externe USB 2.0-Ports hinzu.
- Fügen Sie einen internen USB 2.0-Header hinzu zur Verwendung mit internen/im Einbauschacht montierten USB-Peripheriegeräten.
- Gleichen Sie die Anzahl der verfügbaren internen und externen USB 2.0-Ports eines Computersystems aus.

Merkmale

- 4 externe USB 2.0-Ports und 3 interne USB 2.0-Ports/Headers
- Entspricht den High Speed-USB 2.0-Spezifikationen mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
- Abwärts kompatibel mit USB 1.1/1.0-Geräten
- Stromversorgung von bis zu 500 mA pro Port
- Entspricht den Spezifikationen von USB EHCI Revision 0.95 und UHCI 1.1
- Entspricht den PCI rev. 2.2-Spezifikationen
- Unterstützt bis zu 127 USB-Geräte (bei Verwendung zusätzlicher USB-Hubs)
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Ports	7
Schnittstelle	USB 2.0
Bustyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kartentyp	Standard Profile
Industrienormen	EHCI 2.0
	OHCI 1.1
	Power Management 1.1
	PCI 2.2

Chipset-ID VIA/VLI - VT6212

Leistung

Max. Datenübertragungsrate 480 Mbit/s

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en) 1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit)

Interne Ports 1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

1 - IDC (10-polig, Mainboard-Header)

Externe Ports 4 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

Software

Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022
Mac OS X® 10.6 bis 10.10
Linux 3.5.x und höher - Nur LTS Versionen

Microsoft WHQL-zertifiziert Ja

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen Unused PCI slot

Physische Eigenschaften

Farbe Grün

Gehäusetyp Stahl

Produktlänge 4.8 in [12.2 cm]

Produktbreite 4.7 in [12.0 cm]

Produkthöhe 0.8 in [2.0 cm]

Produktgewicht 2.6 oz [75.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.9 in [17.4 cm]
Paketbreite	5.6 in [14.3 cm]
Pakethöhe	1.3 in [3.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.2 oz [146.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - PCI-USB 2.0-Karte
	1 - Treiber-CD
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.