


USB 2.0 4ポート増設PCI Expressカード ロープロファイル対応

製品ID: PEXUSB4DP

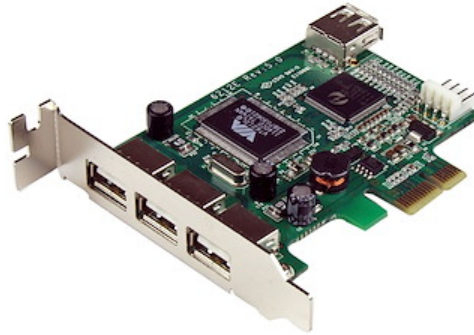

PCI Expressスロットに USB 2.0ポートを4口増設するインターフェースカード。汎用性と性能に優れた設計の拡張ソリューションです。

このPCI Express USBカードは、3つの外付けUSB 2.0スロットと1つの内部USB 2.0スロットを搭載し、最大480 Mbpsの高速USB 2.0データ転送速度で複数の周辺機器との接続に対応し、システムを拡張するシンプルなソリューションを提供します。製品にはプラグアンドプレイで簡単にインストールできるWHQL認証ドライバが含まれています。

このロープロファイルUSBカードには、フルフォームファクター対応PCケースに装着可能な標準プロファイルブラケットが同梱されており、どんなサイズのケースでも実装が可能な製品となっています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・PCIe対応のデスクトップ、ワークステーションまたはサーバーにUSB 2.0コネクティビティを追加
- ・4ポート増設でパソコンのUSB 2.0コネクティビティを拡張し、より多くのUSBデバイスを接続

- ・ 内部USBデバイスまたはフロントベイ装着型USBデバイスを接続する内部USBポート
- ・ コンピュータシステムに外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等を接続

製品の特長

- ・ 3つの外部USB 2.0ポートと1つの内部USB 2.0ポート
- ・ 高速USB 2.0最大データ転送速度480 Mbps
- ・ USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性
- ・ 専用の電源入力により、ポートあたり最大電力500mA
- ・ プラグアンドプレイ 対応
- ・ フルプロファイルブラケット同梱

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
ポート数	4
インターフェース	USB 2.0
バス型	PCI Express
カードタイプ	ロープロファイル(標準プロファイル対応ブラケット付属)
業界標準	PCI Express 1レーン 毎秒2.5Gb
チップセットID	VIA/VLI – VT6212

性能

タイプおよび定格	USB 2.0 (480 Mbps)
----------	--------------------

コネクタ

コネクタタイプ	1 – PCI Express x1
内部ポート	1 – FDD電源コネクタ (SP4) [4ピン] 1 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
外部ポート	3 – USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

ソフトウェア

OS互換性	Windows® 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11 Windows Server® 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022 Mac OS X® 10.6 – 10.10 Linux 3.5.x以降 LTSバージョンのみ
-------	--

特記 / 必要条件

システムおよびケーブル要件 PCI Express x1 以上のスロット

環境条件

動作温度	-0° C to 75° C (32° F to 167° F)
保存温度	-40° C to 125° C (-40° F to 257° F)
湿度	80% 相対湿度

物理的特徴

色	グリーン
エンクロージャタイプ	スチール
製品縦	9.0 cm [3.5 in]
製品横	8.0 cm [3.1 in]
製品高さ	2.0 cm [0.8 in]
製品重量	46.0 g [1.6 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	17.0 cm [6.7 in]
パッケージ横	14.4 cm [5.7 in]
パッケージ高さ	3.2 cm [1.3 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	120.0 g [4.2 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - PCI Express USB 2.0カード
	1 - フルプロファイル用ブラケット
	1 - ドライブCD
	1 - 取扱説明書

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。