


Cavo adattatore splitter SATA da 40 cm - 4 prese femmina SATA

Product ID: PYO4SATA

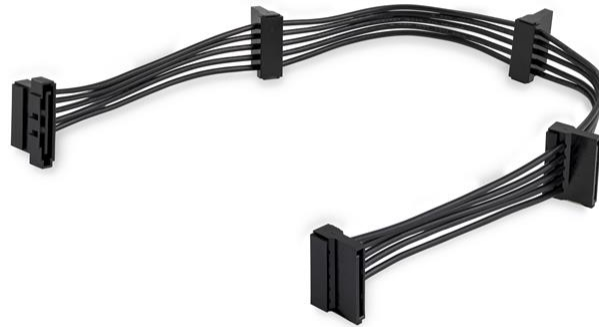

Il cavo splitter per alimentazione SATA PYO4SATA (da 1 a 4) offre un connettore di alimentazione maschio SATA da collegare al connettore SATA dell'alimentatore di un singolo computer e quattro connettori SATA femmina all'estremità opposta.

Il cavo splitter di alimentazione SATA consente di superare il limite del numero di dispositivi SATA che possono essere installati nel sistema, ad esempio le unità SSD o le unità ottiche SATA, basato sulle connessioni agli alimentatori disponibili. Il cavo elimina il costo dovuto alla necessità di aggiornare l'alimentatore per la connessione di unità SATA aggiuntive.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permette di alimentare fino a 4 unità SATA da un unico collegamento di alimentazione ATA seriale

Features

- 1x spina SATA a 4x prese SATA
- Struttura resistente

Connettore/i	Warranty	Lifetime
	Connettore A	SATA Power (15 pin)
	Connettore B	SATA Power (15 pin)

Caratteristiche fisiche	Colore	Black
	Diametro filo	18 AWG
	Lunghezza cavo	15.7 in [4 cm]
	Lunghezza prodotto	15.7 in [4.0 cm]
	Larghezza prodotto	1.1 in [29.000 mm]
	Altezza prodotto	0.6 in [16.500 mm]
	Peso prodotto	1.2 oz [33.000 g]
Informazioni confezione	Quantità confezione	1
	Package Length	8.9 in [2.2 cm]
	Package Width	4.9 in [1.2 cm]
	Package Height	0.7 in [17.000 mm]
	Peso spedizione (confezione)	1.3 oz [38.000 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Adattatore cavo splitter di alimentazione SATA 4 - M/F

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

