


MSA Uncodiertes QSFP + -Modul - 40GBASE-SR4 - Multimode-Glasfaser (MMF) - 40GE
Gigabit-Ethernet QSFP + - MPO 300 m - 850 nm

Produkt-ID: QSFP-40G-ESR4-ST

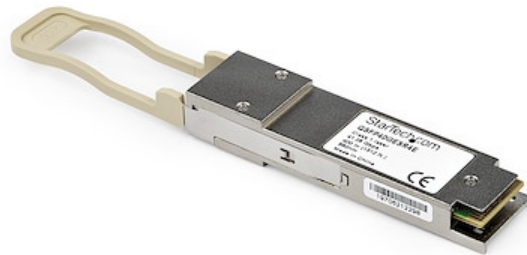

Der QSFP-40G-ESR4-ST ist ein Dell EMC QSFP-40G-ESR4-kompatibles Glasfaser QSFP-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Dell EMC™ Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 40 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 40GBASE-BIDI-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 150m.

Technische Spezifikationen:

- Wellenlänge: 850nm
- Max. Datenübertragungsrate: 40 Gbit/s
- Typ: Multimode
- Anschlusstyp: LC Anschluss
- Max. Übertragungsentfernung: 150m
- MTBF: 498.745.585 Stunden
- Stromverbrauch: < 1.0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Dieses QSFP Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.

StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den

Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **100% MSA UNCODIERT QSFP+ TRANSCEIVER:** Entwickelt, programmiert und getestet für den Einsatz mit kompatiblen MSA kompatiblen Switches und Routern, um zuverlässige 40GbE Konnektivität zu gewährleisten
- **TECHNISCHE DATEN:** 40GBASE-SR4 | 40Gbps | Multi Mode | MPO | 850nm | Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | Entfernungen bis zu 300 m
- **FÜR OEM HOST KOMPATIBILITÄT GETESTET:** Hot Swap fähig in MSA Konformen Routern und Switches
- **FUNKTIONIERT MIT MSA KONFORMEN SWITCHES:** Funktioniert auch mit Switch Modellen von Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link und anderen, die nichtcodierte Module akzeptieren
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieses SFP Modul lebenslang unterstützt (Lebensdauer des Moduls, nicht des Netzwerk Switches), einschließlich kostenloser 24/5 mehrsprachiger technischer Unterstützung

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	40,00 Gbit/s
Max. Übertragungsentfernung	300m [984ft]
Faseroptiktyp	Multimodus

Wellenlänge	850nm
Faseroptikbetriebsmodus	Vollduplex
DDM	Ja
Kompatible Netzwerke	40 Gbps
MTBF	646156559 Stunden
Stromverbrauch	< 1.3W

Physische Eigenschaften

Produktlänge	0.7 in [1.9 cm]
Produktbreite	4.8 in [12.2 cm]
Produkthöhe	0.3 in [0.8 cm]
Produktgewicht	1.3 oz [37.5 g]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	4.5 in [11.5 cm]
Paketbreite	3.5 in [8.9 cm]
Pakethöhe	1.2 in [3.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.6 oz [130.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - QSFP+-Transceiver
--------------------	-----------------------

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.