


Módulo QSFP+ Compatible con MSA sin codificar - 40GBASE-SR4 - para Fibra Multimodo (MMF) - QSFP+ Ethernet Gigabit de 40GbE - MPO de 300m - 850nm

ID del Producto: QSFP-40G-ESR4-ST

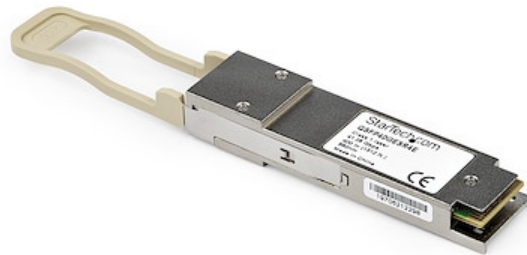

El modelo QSFP-40G-ESR4-ST es un módulo transceptor QSFP por fibra óptica compatible con el modelo QSFP-40G-ESR4 de Dell EMC diseñado, programado y probado para su funcionamiento con routers y switches de la marca Dell EMC™. Ofrece conectividad fiable a 40 GbE, a través de cable de fibra óptica, para redes compatibles con 40GBASE-BIDI, a una distancia máxima de hasta 150 m.

Especificaciones técnicas:

- Longitud de onda: 850 nm
- Máxima tasa de transferencia de datos: 40 Gbps
- Tipo: multimodo
- Tipo de conexión: Conector de LC
- Distancia máxima de transferencia: 150 m
- MTBF: 498.745.585 horas
- Consumo energético: < 1,0 W
- DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): si

Este módulo QSFP por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en la red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **100% COMPATIBLE CON MSA SIN CODIFICAR:** Diseñado, programado y probado para funcionar con conmutadores y enrutadores MSA no codificados compatibles para ofrecer una conectividad de 40 GbE fiable.
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** 40GBASE-SR4 | 40Gbps | Multimodo | Conector MPO | 850nm | Distancias de hasta 400 m
- **PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN:** Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores compatibles con MSA
- **FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA:** También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	MSA Compliant

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40,00Gbps
Distancia Máxima de Transferencia	300m [984ft]
Tipo de Fibra	Multimodo
Longitud de Onda	850nm
Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex

DDM	Sí
Redes Compatibles	40 Gbps
MTBF	646.156.559 horas
Consumo de Energía	< 1.3W

Características Físicas

Longitud del Producto	0.7 in [1.9 cm]
Ancho del Producto	4.8 in [12.2 cm]
Altura del Producto	0.3 in [0.8 cm]
Peso del Producto	1.3 oz [37.5 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.5 in [11.5 cm]
Ancho de la Caja	3.5 in [8.9 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [3.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.6 oz [130.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Transceptor QSFP+
---------------------	-----------------------

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.