


Arista Networks QSFP-40G-LR4 kompatibles QSFP+ Transceiver-Modul – 40GBASE-LR

Produkt-ID: QSFP-40G-XSR4-AR-ST

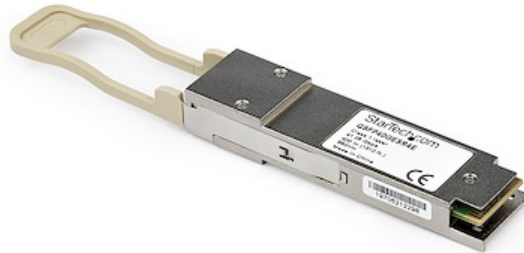

Der QSFP-40G-XSR4-AR-ST ist ein Arista Networks QSFP-40G-XSR4-AR-kompatibles Glasfaser QSFP-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Arista Networks® Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 40 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 40GBASE-SR4-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 400m.

Technische Spezifikationen:

- Wellenlänge: 850nm
- Max. Datenübertragungsrate: 40 Gbit/s
- Typ: Multimode
- Anschlusstyp: LC Anschluss
- Max. Übertragungsentfernung: 400m
- MTBF: 244.610.583 Stunden
- Stromverbrauch: < 1.0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Dieses QSFP Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.

StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- 100 % KOMPATIBEL MIT ARISTA NETWORKS QSFP-40G-XSR4: Entwickelt, programmiert und getestet für den Einsatz mit kompatiblen Arista Networks Switches und Routern, um zuverlässige 40GbE Konnektivität zu gewährleisten
- TECHNISCHE DATEN: 40GBASE-SR4 | 40Gbps | Multi Mode | MPO | 850nm | Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | Entfernungen bis zu 400 m
- FÜR OEM HOST KOMPATIBILITÄT GETESTET: Hot Swap fähig in Arista Networks Routern und Switches; DDM Unterstützung meldet den Status des Transceivers an die meisten SNMP Netzwerk Management Tools
- FUNKTIONIERT MIT MSA KONFORMEN SWITCHES: Funktioniert auch mit Switch Modellen von Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link und anderen, die nichtcodierte Module akzeptieren
- DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieses SFP Modul lebenslang unterstützt (Lebensdauer des Moduls, nicht des Netzwerk Switches), einschließlich kostenloser 24/5 mehrsprachiger technischer Unterstützung

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Compatible Brand	Arista Networks
Industrienormen	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	40.00 Gbps
Max. Übertragungsentfernung	400m [1312ft]
g	

	Faseroptiktyp	Multimodus
	Wellenlänge	850nm
	Faseroptikbetriebsmodus	Vollduplex
	DDM	Ja
	Kompatible Netzwerke	40 Gbps
	MTBF	244,610,583 hours
Physische Eigenschaften		
	Produktlänge	0.7 in [1.9 cm]
	Produktbreite	4.8 in [12.2 cm]
	Produkthöhe	0.3 in [0.8 cm]
	Produktgewicht	1.3 oz [37.5 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketlänge	7.2 in [18.4 cm]
	Paketbreite	5.3 in [13.4 cm]
	Pakethöhe	2.0 in [5.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	4.2 oz [120.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - QSFP+-Transceiver
Garantieinformationen		
	Warranty	Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.