


DAC

Twinaxブレイクアウトケーブル／1m／MSAアンコード／銅線ダイレクトアタッチケーブル／MSA準拠スイッチ対応

製品ID: QSFP4SFPPC1M

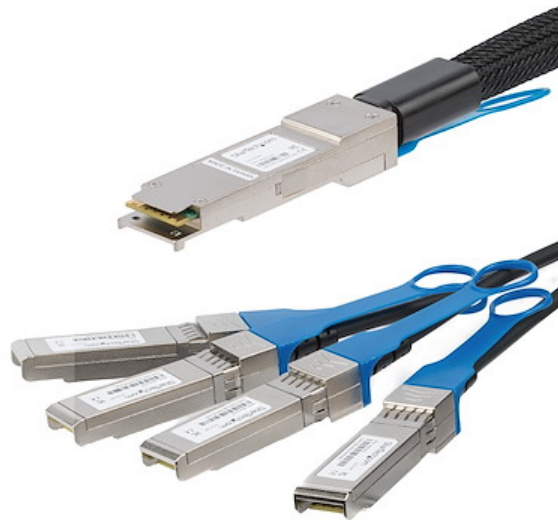

MSA準拠QSFP+ダイレクトアタッチ

ブレイクアウトケーブル。40Gネットワーク装置と10G互換サーバー／ルーターのブリッジングを想定し、設計・プログラミング・テストが行われた製品です。単一のQSFP+ポートを4口の10G

SFP+ポートに繋げるパッシブツインアキシャルケーブルは、ホットプラグに完全対応しており、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能です。

短距離の高速相互接続を前提に設計された1mのQSFP+銅線ケーブルは、消費電力と遅延が少なく、光ケーブルに代わる費用対効果に優れたソリューションです。ラック内やラック間のネットワークスイッチ／サーバー2点接続など短い接続に対応し、4台までの10G SFP+デバイスをサポートします。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用
- ・ 最大4台の10G SFP+機器をネットワークスイッチ／サーバーとラック内で2点接続

製品の特長

- ・ 安定した銅線ベースの40GbEイーサネット接続を提供
- ・ 光ファイバに代わる費用対効果に優れた配線を使用

・ MSA (Multi-Source Agreement) 業界規格に準拠

・ 1W以下の低消費電力

・ WORKS WITH MSA COMPLIANT SWITCHES: Low power 40GbE DAC also works with switch models from Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link and more that accept uncoded modules and transceivers

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
対応ブランド	MSA準拠
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブルタイプ	パッシブ銅線ケーブル

性能

最大データ転送速度	QSFP+で40Gbps/ SFP+で10Gbps
インピーダンス	100 オーム
互換性のあるネットワーク	40 Gbps
消費電力(W)	< 0.1 W (per end)

コネクタ

コネクタA	1 – QSFP+
コネクタB	4 – SFP+

環境条件

動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
保存温度	-40° C to 80° C (-40° F to 158° F)

物理的特徴

色	ブラック
製品縦	1.0 m [3.3 ft]
製品横	1.4 cm [0.6 in]
製品高さ	1.2 cm [0.5 in]
製品重量	238.0 g [8.4 oz]

パッケージ情報

パッケージ縦	21.3 cm [8.4 in]
パッケージ横	25.0 cm [9.8 in]
パッケージ高さ	3.5 cm [1.4 in]

工場出荷時 (パッケージ) 重量 264.0 g [9.3 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - QSFP+ - 4x SFP+ ケーブル
---------	--------------------------

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。