


2-Pfosten 18HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack mit Einstellbarer Tiefe, Wandmontage Daten-Rack für IT/AV/Patch Panele/Computer - Käfigmuttern und Schrauben inkl.

Produkt-ID: RACK-18U-20-WALL-OA

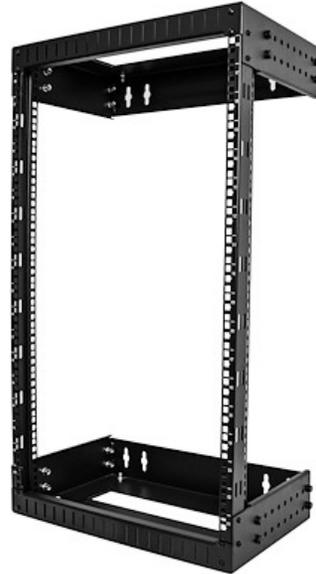

Das RACK-18HE-20-WALL-OA 18HE Open Frame Wandschrank mit einstellbarer Tiefe ist eine hochwertige, robuste Racklösung, die einfach zu montieren und in jeder Umgebung zu installieren ist.

Das offene Rack verfügt über eine einstellbare Tiefe von 30,5cm-50,8cm, um größere Daten-, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte unterzubringen. Mit einer maximalen Tiefe von 50,8 cm ermöglicht dieses Rack die Montage von Fachböden und anderem Zubehör mit genügend Freiraum an der Rückseite für das Kabelmanagement. Das Open-Frame-Design sorgt dafür, dass Ihre Geräte kühl bleiben und aus verschiedenen Winkeln leicht zugänglich sind. Die Wandbefestigungslöcher sind in einem Abstand von 30 und 40 cm (mittig montiert) angeordnet und ermöglichen eine bequeme und effektive Verankerung, so dass das Rack an praktisch jeder Wandoberfläche oder jedem Konstruktionsrahmen montiert werden kann.

Dieses 18HE Rack enthält Vierkantmuttern M6 und Schrauben M6, damit Sie kein separates Montagematerial für Ihre Geräte beschaffen müssen. Dieses Rack kann in einem Serverraum, einem Datenschrack oder einem Büro an der Wand montiert werden und vergrößert Ihre wertvolle Stellfläche.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

## Merkmale

- **EINSTELLBARE TIEFE:** Dieses 2 Pfosten 18HE 19" Open Frame Wandmontage-Rack ist EIA/ECA-310 konform und bietet einstellbare Tiefe (12-20in / 30,5-50,8cm); das Rack ist ideal für AV/Audio/IT/Computer Geräte, Server, Switchen, Patch Panele und PDUs
- **HEAVY DUTY:** Das robuste Rack hat vertikale Schiene aus 2,0 mm kaltgewalztem SPCC-Stahl und eine Tragkraft von 90kg; es unterstützt ungehinderten Luftstrom, um Ihre Geräte kühl zu halten, und ist einfach zu installieren dank Zugang zu allen Seiten
- **EFFIZIENTER FLACKPACKVERSAND:** Rack wird als Flachpaket mit ISTA-6-zertifizierter Verpackung geliefert (Montage nötig), wodurch problemlose Installation mit vollständiger und unbeschädigter Lieferung gewährleistet wird; ausführliche Montageanleitung inkl.
- **BEIGEFÜGTES ZUBEHÖR:** Dem Wandmontage-Serverrack mit offenem Rahmen, ist ein vollständiger Satz M6-Käfigmuttern, M6-Schrauben und Unterlegscheiben beigefügt, um alle Ihre Geräte sicher im Rack zu befestigen
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO:** Entwickelt und erstellt für IT Pros, ist dieser 18 HE Open Frame Wandmontage-Rack für 5 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	5 Years
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	18U
Besondere Funktionen	Einfache Montage
Montageschienenprofil	G-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

---

### Leistung

Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
-----------------	------------------

---

### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
-------	---------

Baumaterial	Stahl
Produktlänge	20.0 in [50.8 cm]
Produktbreite	19.8 in [50.4 cm]
Produkthöhe	35.7 in [90.6 cm]
Produktgewicht	34.8 lb [15.8 kg]
Max. Montagetiefe	20.0 in [50.8 cm]

---

#### Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	3.8 ft [1.2 m]
Paketbreite	16.5 in [42.0 cm]
Pakethöhe	6.3 in [16.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	43.4 lb [19.7 kg]

---

#### Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2 - Horizontale Tragebalken vorne
	2 - Horizontale Tragebalken hinten
	2 - Vertikale Schiene
	72 - M6-Käfigmuttern
	72 - M6-Montageschrauben
	72 - Kunststoffunterlegscheiben
	16 - M5x12mm Montageschrauben
	24 - M8x16mm Bolzen
	24 - #8 Flache Unterlegscheiben
1 - Kurzanleitung	

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty

5 Jahre

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.