


2 Post 21U Heavy-Duty Wandmonteerbare Server Rack, 19" Open Frame Network Rack met Verstelbare Diepte, Data Rack voor IT/AV/Patchpaneel/Computer Apparatuur, Incl Kooimoeren en Schroeven

Productcode: RACK-21U-20-WALL-OA

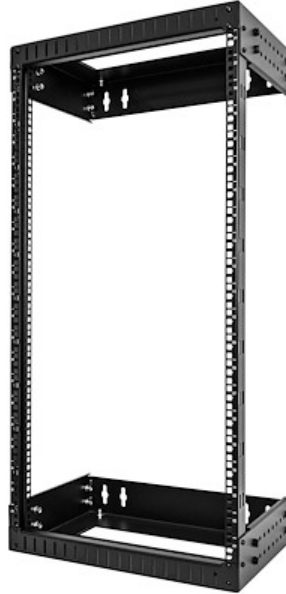

De RACK-21U-20-WALL-OA 21U Open Frame Wandmonteerbare Apparatuur Rack met verstelbare diepte is een hoogwaardige, stevige relais rack-oplossing die eenvoudig te monteren en te installeren is in elke omgeving.

Het open rack heeft een instelbare diepte van 30,5-50,8cm om plaats te bieden aan grotere data-, netwerk- en telecommunicatieapparatuur. Met een maximumdiepte van 50,8cm maakt deze rack de montage van schappen en andere accessoires mogelijk met voldoende vrije ruimte aan de achterkant voor kabelbeheer. Het open frame ontwerp helpt om uw apparatuur koel te houden en gemakkelijk toegankelijk vanuit verschillende hoeken. De wandbevestigingsgaten zijn 12 en 16 inch uit elkaar geplaatst (as tot as) voor een handige en effectieve verankering, waardoor het rek geschikt is voor montage op vrijwel elk wandoppervlak of bouwframe.

Deze 21U rack is voorzien van M6 vierkante kooimoeren en M6 schroeven om onnodige moeite te besparen bij het zoeken naar aparte bevestigingsmaterialen voor uw apparatuur. Deze rack kan tegen de muur worden bevestigd in een server room, data closet of kantoor, waardoor uw kostbare vloerruimte wordt vergroot.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

## Eigenschappen

- **VERSTELBARE DIEPTE:** 2-post 21U 19 inch open frame server rack is EIA/ECA-310 compliant en heeft een verstelbare diepte (30,5-50,8cm); Data rack is ideaal voor AV / Audio / IT / computer apparatuur, servers, switches, patchpanelen en PDUs
- **HEAVY DUTY:** Duurzaam Rack met een verticale rail van 2,0 mm SPCC koudgewalst staal en een draagvermogen tot 90 kg; Ontworpen voor een onbelemmerde luchtstroom om je apparatuur koel te houden en voor een eenvoudige installatie met toegang via alle zijden
- **EFFICIËNTE FLAT-PACK VERZENDING:** IT-rack wordt geleverd in platte ISTA-6 gecertificeerde verpakking (montage vereist) die een schadevrije levering garandeert; Inclusief uitgebreide montage instructies voor probleemloze installatie
- **INCLUSIEF MONTAGEMATERIAAL:** Open wandmonteerbaar server rack wordt geleverd met een complete set M6 vierkante kooimoeren, M6 schroeven en kunststof sluitringen om al je apparatuur veilig in het rack te monteren
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** Dit wandmonteerbaar server rack werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

---

### Hardware

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Garantiebeleid       | 5 Years                                  |
| Wandmonteerbaar      | Ja                                       |
| Rack type            | Met 2 stijlen                            |
| Type frame           | Open Frame                               |
| U-hoogte             | 21U                                      |
| Speciale functies    | Eenvoudig monteerbaar<br>wandmonteerbaar |
| Montagerailprofiel   | G-Shape                                  |
| Mounting Hole Types  | Vierkant (voor kooimoer)                 |
| Industriestandaarden | EIA/ECA-310-E                            |

---

### Prestaties

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Weight Capacity | 198.4 lb [90 kg] |
|-----------------|------------------|

---

### Fysieke eigenschappen

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Kleur                   | Zwart              |
| Construction Material   | Staal              |
| Lengte product          | 20.0 in [50.8 cm]  |
| Breedte product         | 19.8 in [50.4 cm]  |
| Hoogte product          | 40.9 in [104.0 cm] |
| Gewicht product         | 36.2 lb [16.4 kg]  |
| Maximale montage diepte | 20.0 in [50.8 cm]  |

---

#### Verpakkingsinformatie

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Verpakkingsaantal        | 1                 |
| Lengte Verpakking        | 16.5 in [42.0 cm] |
| Breedte Verpakking       | 3.8 ft [1.2 m]    |
| Hoogte Verpakking        | 6.3 in [16.0 cm]  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 44.5 lb [20.2 kg] |

---

#### Wat wordt er meegeleverd

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Meegeleverd | 2 - Front Horizontal Brackets  |
|             | 2 - Rear Horizontal Brackets   |
|             | 2 - Vertical Brackets          |
|             | 84 - M6 kooimoeren             |
|             | 84 - M6 kooischroeven          |
|             | 84 - kunststof sluitringen     |
|             | 16 - M5x12mm Montage Schroeven |
|             | 24 - M8x16mm Bouten            |
|             | 24 - #8 Platte Ringen          |

## 1 - Quick-Start Handleiding

---

Garantiebepalinge  
n

Warranty

5 Jaar

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.