


2-Pfosten 24HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack mit Einstellbarer Tiefe, Wandmontage Daten-Rack für IT/AV/Patch Panele/Computer - Käfigmuttern und Schrauben inkl.

Produkt-ID: RACK-24U-20-WALL-OA

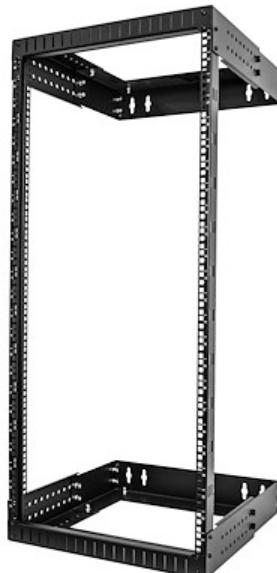

Das RACK-24HE-20-WALL-OA 24HE Open Frame Wandschrank mit einstellbarer Tiefe ist eine hochwertige, robuste Racklösung, die einfach zu montieren und in jeder Umgebung zu installieren ist.

Das offene Rack verfügt über eine einstellbare Tiefe von 30,5 - 50,8cm, um größere Daten-, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte unterzubringen. Mit einer maximalen Tiefe von 50,8 cm ermöglicht dieses Rack die Montage von Fachböden und anderem Zubehör mit genügend Freiraum an der Rückseite für das Kabelmanagement. Das Open-Frame-Design sorgt dafür, dass Ihre Geräte kühl bleiben und aus verschiedenen Winkeln leicht zugänglich sind. Die Wandbefestigungslöcher sind in einem Abstand von 30 und 40 cm (mittig montiert) angeordnet und ermöglichen eine bequeme und effektive Verankerung, so dass das Rack an praktisch jeder Wandoberfläche oder jedem Konstruktionsrahmen montiert werden kann.

Dieses 24HE Rack enthält Vierkantmuttern M6 und Schrauben M6, damit Sie kein separates Montagematerial für Ihre Geräte beschaffen müssen. Dieses Rack kann in einem Serverraum, einem Datenschrank oder einem Büro an der Wand montiert werden und vergrößert Ihre wertvolle Stellfläche.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- **EINSTELLBARE TIEFE:** Dieses 2 Pfosten 24HE 19" Open Frame Wandmontage-Rack ist EIA/ECA-310 konform und bietet einstellbare Tiefe (12-20in / 30,5-50,8cm); das Rack ist ideal für AV/Audio/IT/ Computer Geräte, Server, Switchen, Patch Panele und PDUs
- **HEAVY DUTY:** Das robuste Rack hat vertikale Schiene aus 2,0 mm kaltgewalztem SPCC-Stahl und eine Tragkraft von 90kg; es unterstützt ungehinderten Luftstrom, um Ihre Geräte kühl zu halten, und ist einfach zu installieren dank Zugang zu allen Seiten
- **EFFIZIENTER FLACHPACKVERSAND:** Rack wird als Flachpaket mit ISTA-6-zertifizierter Verpackung geliefert (Montage nötig), wodurch problemlose Installation mit vollständiger und unbeschädigter Lieferung gewährleistet wird; ausführliche Montageanleitung inkl.
- **BEIGEFÜGTES ZUBEHÖR:** Dem Wandmontage-Serverrack mit offenem Rahmen, ist ein vollständiger Satz M6-Käfigmuttern, M6-Schrauben und Unterlegscheiben beigelegt, um alle Ihre Geräte sicher im Rack zu befestigen
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO:** Entwickelt und erstellt für IT Pros, ist dieser 24 HE Open Frame Wandmontage-Rack für 5 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen 5 Years

Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	24U
Besondere Funktionen	Einfache Montage
	Wandaufhängung möglich
Montageschienenprofil	G-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity 198.4 lb [90 kg]

Physische

Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Baumaterial	Stahl
Produktlänge	20.0 in [50.8 cm]
Produktbreite	19.8 in [50.4 cm]
Produkthöhe	46.2 in [117.3 cm]
Produktgewicht	35.3 lb [16.0 kg]
Max. Montagetiefe	20.0 in [50.8 cm]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	4.0 ft [1.2 m]
Paketbreite	16.5 in [42.0 cm]
Pakethöhe	6.3 in [16.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	44.8 lb [20.3 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2 - Front Horizontal Brackets
	2 - Rear Horizontal Brackets
	2 - Vertical Brackets
	96 - M6-Käfigmuttern
	96 - M6-Montageschrauben
	96 - Kunststoffunterlegscheiben
	16 - M5x12mm Montageschrauben
	24 - M8x16mm Bolzen
	24 - #8 Flache Unterlegscheiben

1 - Kurzanleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty	5 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

