


## Cat5e Netzwerkkabel mit nahtlosem RJ45 Anschluss - 30m, blau

Produkt-ID: RJ45PATCH100

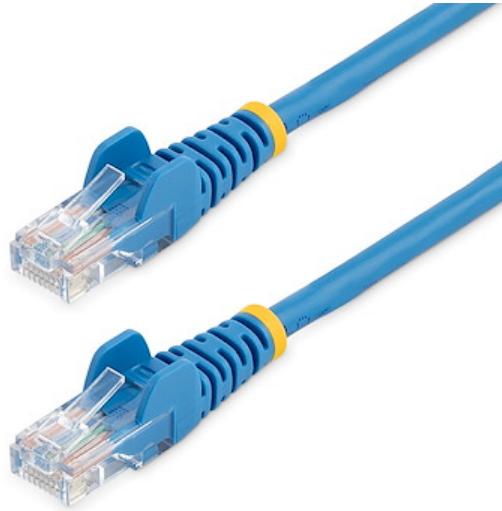

Dieses 30 Meter lange Cat-5e-Kabel erfüllt oder übertrifft alle Kabelspezifikationen der Kategorie 5e, um so zuverlässige Ethernet-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Darüber hinaus verfügt das Netzwerkkabel über eine strapazierfähige blaue PVC-Ummantelung, mit der Sie Netzwerkkabelführungen bei Bedarf farblich markieren können.

Zum leichteren Verlegen der Kabelführungen schützen die nahtlos geformten Steckverbinder die RJ45-Stecker des Kabels bei der Installation und verringern so die Wahrscheinlichkeit, dass diese knicken oder brechen. Auf diese Weise wird für eine stabile Verbindung gesorgt, da ein Lösen des Kabels vom Anschluss verhindert wird.

Das Kabel verfügt über geformte Knickschutztüllen. Diese sorgen für Zugentlastung am Steckverbinder, indem ein Verbiegen der Abschlusspunkte des RJ45-Steckverbinder an scharfen Kanten verhindert wird. Auf diese Weise wird das Risiko einer Kabelbeschädigung verringert, welche die Netzwerkleistung vermindern könnte.

Mit unseren Cat-5e-Kabeln erhalten Sie für Ihre Investition den höchsten Wert, denn jedes einzelne Stück wurde aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt.

Sorgen Sie mithilfe von Kabeln, die aus Kupfer mit 24 AWG (US-amerikanischer Leitungsdrähtstärke) bestehen, für hohe Leistungsfähigkeit bei Ihren anspruchsvollen Ethernet-Anwendungen, wie z. B. Power-over-Ethernet.

Verlassen Sie sich auf unsere RJ45-Steckverbinder für eine optimale Leitfähigkeit, während Signalverlust durch Oxidation oder Korrosion ausgeschlossen wird.

Das RJ45PATCH100 fällt unter die Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Entwickelt für Fast Ethernet-Netzwerke
- Patches von Hub zu Verteiler
- Verbindet Workstation mit Wandsteckdose
- Extend the reach of your Ethernet network devices by 100 ft

## Merkmale

- Schutz für den Clip am RJ45-Stecker
- Sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near End Crosstalk - NEXT)
- Farbige Hauben für Farbcodierung nach Abteilung
- Vergossene Zugentlastung verhindert zu starke Beugung des Kabels am RJ45-Stecker zur Minimierung der Belastung am Anschlusspunkt
- Gefertigt aus hochwertigen Komponenten
- Hochwertiges 0,25mm<sup>2</sup>-Kupferkabel

---

### Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern 4 pair UTP

Typ der PVC - Polyvinyl Chloride  
Kabelummantelung

Feuerwiderstandsklass Ausgelegt gemäß CM  
e

Kabeltyp Nahtlost geformt

---

**Leistung**

Kabelnennwerte	CAT5e - 100 MHz
----------------	-----------------

**Steckverbinder**

Steckverbinder A	1 - RJ-45
Steckverbinder B	1 - RJ-45

**Physische Eigenschaften**

Farbe	Blau
Drahtstärke	24 AWG
Kabellänge	100.0 ft [30.5 m]
Produktlänge	100.0 ft [30.5 m]
Produktbreite	0.4 in [1.1 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.3 cm]
Produktgewicht	2.3 lb [1.0 kg]

**Verpackungsinformationen**

Paketmenge	1
Paketlänge	7.9 in [20.1 cm]
Paketbreite	9.1 in [23.1 cm]
Pakethöhe	2.6 in [6.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.2 lb [1.0 kg]

**Verpackungsinhalt**

Im Paket enthalten	1 - 30 m Cat-5e-Patchkabel - blau
--------------------	-----------------------------------

**Garantieinformationen**

Warranty	Lifetime
----------	----------

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.