


Rack de Servidores Abierto de 12U de Pared - de 19 Pulgadas - de 2 Columnas - con 12 Pulgadas de Profundidad - para Equipo de Redes - AV - Panel de Parcheo

ID del Producto: RK12WALLO

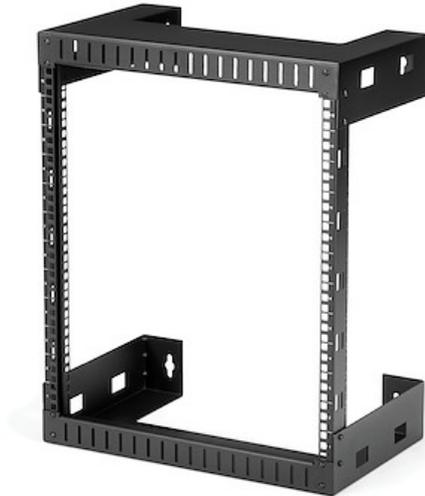

Este rack para servidores de marco abierto y montaje en pared proporciona 12U de almacenamiento, lo que le permite ahorrar espacio y mantenerse organizado. El bastidor para equipos puede soportar hasta 90 kg (198 lb).

El bastidor de red tiene una profundidad de 30,5 cm (12 pulg.), por lo que es perfecto para espacios reducidos. Es fácil de montar y dispone de orificios de montaje con una separación de 16 pulg., lo que lo hace adecuado para su montaje en casi cualquier pared, basándose en la separación común entre montantes de pared. El rack de montaje en pared viene en un paquete plano que facilita su transporte y reduce los costes de envío.

Puede montar el rack de bastidor abierto donde el espacio sea limitado, como en la pared de una sala de servidores, en una oficina o encima de una puerta, para ampliar su espacio de trabajo y asegurarse de que su equipo sea de fácil acceso.

Al tener un marco abierto, el rack para servidores proporciona una refrigeración pasiva a los equipos. Además, el bastidor abierto proporciona un fácil acceso y configurabilidad a su equipo, permitiéndole maximizar la productividad.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Perfecto para instalar conmutadores de red fuera del paso y en lo alto de una pared en una sucursal, almacén o supertienda
- Instale componentes de transmisión o distribución de audio/vídeo
- Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de bastidores pequeños dispersos por toda la organización

Características

- **RACK DE RED DE MONTAJE EN PARED 12U DE 2 COLUMNAS:** Rack abierto conforme a EIA/ECA-310 con una profundidad de montaje de 30,3 cm (11.9") - Ideal para instalar equipos Informáticos / de AV, paneles de parcheo, conmutadores y estantes en espacios reducidos
- **DE ALTA RESISTENCIA:** Este rack de servicio pesado soporta el flujo de aire sin obstrucciones y es fácil de instalar con un diseño durable fabricado en acero laminado en frío SPCC con soporte para hasta 90Kg
- **ENVÍO EFICAZ EN PAQUETE PLANO:** El rack se envía en paquete plano con embalaje certificado ISTA-6 (requiere montaje) para garantizar una instalación sin problemas con una entrega completa y sin daños - Instrucciones de montaje completas incluidas
- **HARDWARE INCLUIDO:** El rack para servidores de montaje en pared con bastidor abierto de 2 columnas, incluye un juego completo de tuercas jaula cuadradas M6, tornillos M6 y arandelas para montar de forma segura todos sus equipos en el rack
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO:** Diseñado y fabricado para profesionales Informáticos, este rack abierto de montaje en pared 12U está respaldado durante 5 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	12U
Características Especiales	Ensamblaje Sencillo
	Marcas de U

Montaje en Pared

Perfil para carriles de montaje En G

Tipos de Perforaciones de Montaje Cuadrado (para tuerca enjaulada)

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga 198.4 lb [90 kg]

Características Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

Medidas del Producto

Longitud del Producto 12.0 in [30.5 cm]

Ancho del Producto 19.8 in [50.4 cm]

Altura del Producto 25.2 in [64.1 cm]

Peso del Producto 19.1 lb [8.6 kg]

Profundidad Máxima de Montaje 11.9 in [30.3 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje) Sí

Longitud de la Caja 21.2 in [53.8 cm]

Ancho de la Caja 27.1 in [68.9 cm]

Altura de la Caja 5.4 in [13.8 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 24.2 lb [11.0 kg]

Contenido de la

Caja

Incluido en la Caja	48 - Tornillos M6
	48 - Tuercas Enjauladas M6
	48 - Arandelas
	16 - Tornillos de Montaje
	2 - Carriles Verticales
	2 - Soportes Horizontales
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	5 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.