


2-Pfosten 15HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack mit Einstellbarer Tiefe, Wandmontage Daten-Rack für IT/AV/Patch Panele/Computer - Käfigmuttern und Schrauben inkl.

Produkt-ID: RK15WALLOA

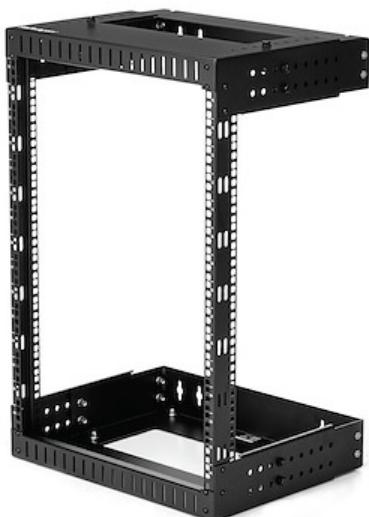

Dieses Rack mit offenem Rahmen für die Wandmontage fasst bis zu 15 HE. So sparen Sie nicht nur Platz, sondern behalten auch stets den Überblick. Das Geräte-Rack besticht durch seine verstellbare Tiefe und eine zulässige Gesamtlast von bis zu 90 kg.

Das Rack mit offenem Rahmen kann von 30,4 auf bis zu 50,8 cm verstellt werden, um Platz für größere Daten-, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte zu schaffen. Die überdurchschnittliche Tiefe erlaubt auch die Montage von Einschüben und anderem Zubehör.

Bei begrenztem Platzangebot können Sie das Rack mit seinem offenen Rahmen an einer Wand im Serverraum, Büro oder über einer Tür montieren, um mehr Platz zu schaffen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Ihre Geräte leicht zu erreichen sind.

Das offene Rahmendesign des Racks sorgt für passive Kühlung und einfachen Zugang zu den im Rack montierten Geräten. Zudem erleichtert es die Konfiguration der Geräte, wodurch Sie Zeit sparen.

Die einstellbare Mindesttiefe von bis zu 30,4 cm macht dieses Netzwerk-Rack perfekt für kleinere Räume. Es ist einfach zu montieren und besitzt Montagebohrungen in 30,4 und 40,6 cm Abstand. Damit eignet es sich für die Montage auf fast allen Standard-Leichtbauwänden nordamerikanischer Bauart.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Kleine Büros
- Bei begrenzter Stellfläche

Merkmale

- **EINSTELLBARE TIEFE:** Dieses 2 Pfosten 15HE 19" Open Frame Wandmontage-Rack ist EIA/ECA-310 konform und bietet einstellbare Tiefe (12-20in / 30,5-50,8cm); das Rack ist ideal für AV/Audio/IT/ Computer Geräte, Server, Switchen, Patch Paneele und PDUs
- **HEAVY DUTY:** Das robuste Rack hat vertikale Schiene aus kaltgewalztem SPCC-Stahl und eine Tragkraft von 90kg; es unterstützt ungehinderten Luftstrom, um Ihre Geräte kühl zu halten, und ist einfach zu installieren dank Zugang zu allen Seiten
- **EFFIZIENTER FLACHPACKVERSAND:** Rack wird als Flachpaket mit ISTA-6-zertifizierter Verpackung geliefert (Montage nötig), wodurch problemlose Installation mit vollständiger und unbeschädigter Lieferung gewährleistet wird; ausführliche Montageanleitung inkl.
- **BEIGEFÜGTES ZUBEHÖR:** Dem Wandmontage-Serverrack mit offenem Rahmen, ist ein vollständiger Satz M6-Käfigmuttern, M6-Schrauben und Unterlegscheiben beigefügt, um alle Ihre Geräte sicher im Rack zu befestigen
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO:** Entwickelt und erstellt für IT Pros, ist dieser 15 HE Open Frame Wandmontage-Rack für 5 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen 5 Years

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Wandmontierbar | Ja |
| Rack-Typ | 2-Pfosten |
| Rahmentyp | Open Frame |
| U-Höhe | 15U |
| Besondere Funktionen | Einstellbare Montageschienen |

Einfache Montage
U-Markierungen
Wandaufhängung möglich

| | |
|----------------------------|---|
| Montageschienenprofil | L-Shape |
| Mounting Hole Types | Quadratisch (für Käfigmuttern) |
| Industrienormen | EIA/ECA-310-E |
| Allgemeine Spezifikationen | Interner Tiefenbereich: 30 cm bis 50,3 cm |

Leistung

| | |
|-----------------|------------------|
| Weight Capacity | 198.4 lb [90 kg] |
|-----------------|------------------|

Physische Eigenschaften

| | |
|-------------|---------|
| Farbe | Schwarz |
| Baumaterial | Stahl |

Product Measurements

| | |
|-------------------|-------------------|
| Produktlänge | 20.0 in [50.8 cm] |
| Produktbreite | 19.8 in [50.4 cm] |
| Produkthöhe | 30.4 in [77.3 cm] |
| Produktgewicht | 33.6 lb [15.2 kg] |
| Max. Montagetiefe | 20.0 in [50.8 cm] |

Verpackungsinformationen

| | |
|--|-------------------|
| Flache Verpackung (Montage erforderlich) | Ja |
| Paketlänge | 21.1 in [53.7 cm] |
| Paketbreite | 32.2 in [81.7 cm] |
| Pakethöhe | 5.8 in [14.7 cm] |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Versandgewicht (Verpackung) | 37.0 lb [16.8 kg] |
|--------------------------------|-------------------|

Verpackungsinhalt

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Im Paket enthalten | 2 - Vertikale Schienen |
| | 2 - Horizontale Bügel vorne |
| | 2 - Horizontale Bügel hinten |
| | 60 - M6-Käfigmuttern |
| | 60 - M6-Schrauben |
| | 60 - Kunststoffunterlegscheiben |
| | 16 - Montageschrauben |
| | 24 - Unterlegscheiben |
| | 24 - Bolzen |
| | 1 - Benutzerhandbuch |

Garantieinformationen

| | |
|----------|---------|
| Warranty | 5 Jahre |
|----------|---------|

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

