

2HE 19 Zoll Wandmontage Geräte Rack

Produkt-ID: RK219WALLV



Die RK219WALLV 2U 19-Zoll Rack-Halterung aus Stahl für die vertikale Wandmontage stellt eine vielseitige Lösung für die Aufbewahrung von Einbauausrüstung (Netzwerkgeräte, Mehrfachsteckdosen, Patchpanels) dar, die auf platzsparende Weise vertikal (wandbündig) eingebaut werden können. Alternativ lässt sich die 2U-Halterung auch horizontal unter dem Schreibtisch anbringen, so dass die installierten Geräte bequem vom Arbeitsplatz zu erreichen sind. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Die Halterung für die Wandmontage ist ideal für kleine Büros oder Home Offices geeignet. Die robuste Stahlbauweise gemäß EIA-310-Standard für 19-Zoll-Racks stellt eine platzsparende Lösung für kleine Räume dar, die nicht genügend Raum für große Server-Installationen bieten. Geeignet für die Montage an beinahe jeder Wand/Decke (z. B. Rigipswände); die Befestigungsbohrungen befinden sich in einem Abstand von 16 Zoll zueinander und entsprechen damit den gängigen Konstruktionsrahmen.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Sie brauchen mehr Stauraum? StarTech.com bietet auch eine 3U Wandhalterung mit 19 Zoll und 4U Wandhalterung mit 19 Zoll an.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Befestigen Sie Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte bündig an der Wand.
- Montieren Sie KVM-Switches oder Workstations unter dem Schreibtisch oder der Arbeitsplatte, um

mehr Platz zum Arbeiten zu haben

- Ideal für kleine und mittlere Betriebe, die auf Einbaulösungen angewiesen sind

Merkmale

- Entspricht den EIA-310-Standards für 19-Zoll-Racks
- Aus massivem Stahl für eine lange Lebensdauer
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- Mit den meisten 19-Zoll-Baugruppen kompatibel
- Komplett vormontiert mit Käfigschrauben und Muttern für den Einbau der Geräte
- Die Bohrungen zur Wandbefestigung sind in einem Abstand von 16 Zoll ausgeführt, was die Stabilität erhöht und den Einbau in die handelsüblichen Ständerwände erleichtert.
- Die Ausrüstung kann sowohl vertikal an der Wand als auch horizontal unter dem Schreibtisch montiert werden.


Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	2U
Montageschienenprofil	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity	125.3 lb [56.7 kg]
-----------------	--------------------

Spezielle Hinweise/Anforderungen

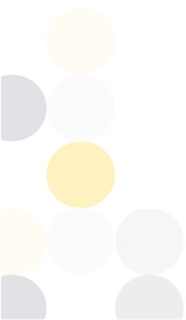

Hinweis Packung enthält 1 ½ Zoll-Schrauben zur Montage an Holzoberflächen. Für andere Materialien sind zusätzliche Montagematerialien erforderlich.

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Construction Material Stahl

Product Measurements

Produktlänge 5.9 in [15.1 cm]

Produktbreite 19.8 in [50.4 cm]

Produkthöhe 4.1 in [10.5 cm]

Produktgewicht 26.4 oz [748.7 g]

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich) Nein

Package Length 21.0 in [53.3 cm]

Package Width 6.6 in [16.8 cm]

Package Height 4.6 in [11.6 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 2.7 lb [1.2 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten Vertikale Wandmontagehalterung

 M5-Käfigmuttern

 M5-Schrauben

 Holzschrauben

 Anleitung



* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

