

Wandmonteerbare serverrack - 2U

Productcode: RK219WALVO



Het RK219WALVO 2U 19-inch Side Mount Rack van staal is een aan de wand te monteren server rack, dat een robuuste oplossing biedt voor het monteren van uw telecom-, netwerk- of serverapparatuur. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Dit 2U rack kan aan een wand of direct onder een bureau/tafel worden gemonteerd, waardoor uw werkomgeving wordt uitgebreid en uw apparatuur gemakkelijk toegankelijk blijft.

Perfect voor SoHo (Small Office, Home Office)-omgevingen is het aan een wand te monteren rack een ruimtebesparende oplossing op plaatsen met weinig ruimte voor een volledig serverapparatuur-rack. Het rack biedt de mogelijkheid uw apparatuur verticaal te monteren - bij de installatie van niet in een rack te monteren apparatuur kan het rack als een wandhouder/chassis worden gebruikt.

De RK219WALVO is gemaakt volgens EIA-310 19 inch rack normen en van robuust staal en wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Installeer servers en telecommunicatie-apparatuur vlak tegen de wand
- Monteer KVM-switches of werkstations onder een bureau of werkbank om ruimte te besparen
- Installeer een blade server waar dan ook in een kantoor zonder speciale serverruimte

- Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die kleine rackoplossingen nodig hebben verspreid over de organisatie

Eigenschappen

- Met de meegeleverde optionele 2U stalen plaat kan het rack worden gebruikt als een wandbehuizing voor allerlei niet in een rack monteerbare apparatuur
- Wandbevestigingsopeningen liggen 16" (40,6 cm) uit elkaar voor een goede stabiliteit
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Gemaakt van massief staal voor duurzaamheid
- Compatibel met de meeste 19"-rackapparatuur
- Vervaardigd naar EIA-RS310-normen voor 19"-racks

Prominence


Garantiebeleid	Lifetime
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com Wallmount Server Rack - 2U Vertical Mounting Rack for Servers

Hardware

Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	2U
Speciale functies	Volledig gemonteerd geleverd wandmonteerbaar
Montagerailprofiel	L-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity	61.2 lb [27.7 kg]
-----------------	-------------------

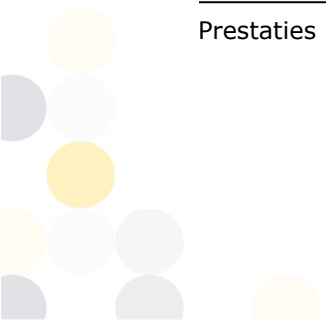

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type zijpaneel	Staal

Product Measurements

Interne breedte	19.6 in [49.7 cm]
Interne diepte	18.9 in [48.1 cm]
Lengte product	4.7 in [11.9 cm]
Breedte product	19.7 in [50.1 cm]
Hoogte product	21.8 in [55.4 cm]
Gewicht product	17.7 lb [8.0 kg]
Maximale montagediepte	18.9 in [48.1 cm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Package Length	22.6 in [57.4 cm]
Package Width	20.9 in [53.2 cm]
Package Height	6.1 in [15.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	21.4 lb [9.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	RK219WALVO 2U-rack voor wandmontage
	Schroeven
	#10-32 Cage Nuts

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.