


8HE 19 Zoll Netzwerk-Rack für die Wandmontage - 305mm tiefes 2 Post Open Frame Server-Rack für AV/IT/Computerausrüstung/Patchfeld mit Käfigmuttern und Schrauben
- 61kg Tragfähigkeit - schwarz

Produkt-ID: RK812WALLO

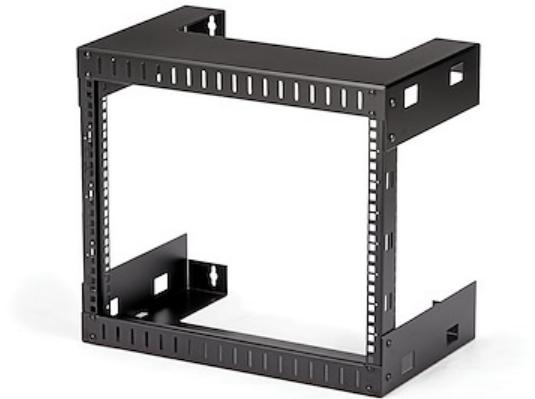

Das offene RK812WALLO 8U Rack zur Wandmontage (12 Zoll tief) ist qualitativ hochwertig, lässt sich leicht zusammenbauen und beinahe überall montieren. Das Rack kann sowohl an der Wand befestigt als auch freistehend aufgestellt werden. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

In dem offenen Rack mit einer Tiefe von 12 Zoll lassen sich handelsübliche Netzwerk-, Audio/Video- und Telekomgeräte unterbringen; die Montagebohrungen sind in einem Abstand von 16 Zoll zueinander (Mittelpunkt zu Mittelpunkt) angebracht. Dadurch lässt sich das Rack an beinahe jeder Wand befestigen, die den Maßen der nordamerikanischen Baunormen entspricht.

Das 8U-Rack lässt sich an der Wand in einem Serverraum, einem Büro oder über dem Türrahmen montieren und verschafft Ihnen somit mehr Platz zum Arbeiten und einen einfachen Zugang zu Ihren Geräten.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Bestens geeignet für den Einbau von entfernt und hoch oben an der Wand gelegenen Netzwerk-Switches in Zweigniederlassungen, Lagerhäusern und Großmärkten. Ideal für kleine und mittlere Unternehmen, die kleine Rack-Lösungen benötigen

- Zum Einbau von Audio/Video-Übertragungs- oder Verteilerkomponenten

Merkmale

- Flache Verpackung für den einfachen Transport und eine einfache Montage
- Robust: Dieses robuste Rack mit offenem Rahmen und 2 Pfosten unterstützt einen ungehinderten Luftstrom und ist einfach zu installieren. Das robuste Design besteht aus kaltgewalztem SPCC-Stahl und bietet Platz für bis zu 61 kg Ausrüstung
- EINFACHE MONTAGE: Das Rack wird flach verpackt mit ISTA-6-zertifizierter Verpackung geliefert, um eine vollständige und unbeschädigte Lieferung zu gewährleisten und verfügt zudem über umfassende Montageanweisungen
- IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR: Das Rack für die Wandmontage im Serverraum/Computer/Kommunikations-/AV-/IT-Geräte enthält einen kompletten Satz Schrauben und Käfigmuttern, um alle Ihre Geräte sicher im Rack zu montieren
- STARTECH.COM VORTEIL: IT-Profis entscheiden sich seit über 30 Jahren für StarTech.com. Dieses Wandmontage-Rack mit 2 Stützen verfügt über eine lebenslange Garantie von StarTech.com und kostenlosen technischen Support rund um die Uhr an Werktagen in mehreren Sprachen in Nordamerika.

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Open Frame
U-Höhe	8U
Besondere Funktionen	Einfache Montage Wandaufhängung möglich
Montageschienenprofil	G-Shape
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung



Weight Capacity 176.8 lb [80 kg]

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Construction Material Stahl

Product Measurements

Produktlänge 11.9 in [30.3 cm]

Produktbreite 19.8 in [50.3 cm]

Produkthöhe 17.8 in [45.1 cm]

Produktgewicht 15.0 lb [6.8 kg]

Max. Montagetiefe 11.8 in [30 cm]

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich) Ja

Package Length 25.6 in [65.0 cm]

Package Width 21.8 in [55.4 cm]

Package Height 4.1 in [10.4 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 18.1 lb [8.2 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten

- 8U-Rack
- M5-Schrauben
- M5-Käfigmuttern
- Montageschrauben
- Installationshandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.