


Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur

Product ID: RK812WALLO

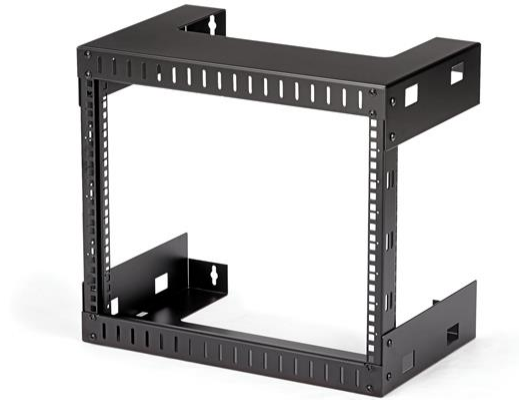

Le rack d'équipement ouvert à fixation murale 8U (de 30 cm de profondeur) RK812WALLO est un rack de relais haute qualité à faible coût, facile à monter et à installer dans tout type d'environnement. Ce rack peut être fixé au mur ou installé comme une solution de stockage autonome. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Permettant de loger de l'équipement réseau, audio-vidéo et de télécommunication, ce rack ouvert offre une profondeur de 30 cm. Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm (de centre à centre) pour un montage sur quasiment tout type de surface, selon les normes nord-américaines d'espacement des montants de mur.

Ce rack 8U peut être fixé sur le mur d'une salle de serveurs, d'un bureau ou au-dessus de l'ouverture d'une porte augmentant ainsi votre espace de travail et permettant d'accéder facilement à l'équipement.

Bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur le mur d'une succursale, d'un entrepôt ou d'une grande surface. Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation
- Montage de composants de distribution ou de diffusion audio/vidéo

Features

- Emballage plat pour un transport et un montage facilités
- Conception robuste et simple pour une mise en place à moindre coût
- Le paquet comprend la quincaillerie nécessaire au montage des composants
- Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm, de centre à centre, pour une fixation sur des montants standard
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Matériel | Warranty | Lifetime |
| | Fixation sur le mur | Yes |
| | Type de rack | 2-Post |
| | Type de cadre | Open Frame |
| | Hauteur U | 8U |
| | Caractéristiques particulières | Wall-Mountable |
| | Caractéristiques particulières | Easy Assembly |
| | Profil de rail de montage | Square (For Cage Nut) |
| | Mounting Hole Types | EIA/ECA-310-E |
| | Normes de l'industrie | |
| Performance | Weight Capacity | 176.8 lb [80 kg] |
| Caractéristiques physiques | Couleur | Black |
| | Construction Material | Steel |
| Product Measurements | Longueur du produit | 11.9 in [3.0 cm] |
| | Largeur du produit | 19.8 in [5.0 cm] |
| | Hauteur du produit | 17.8 in [4.5 cm] |
| | Poids du produit | 15.0 lb [6.8 kg] |
| | Profondeur de montage maximal | 11.8 in [3 cm] |
| Informations d'emballage | Emballage à plat | Yes |
| | Package Length | 25.6 in [6.5 cm] |
| | Package Width | 21.8 in [5.5 cm] |

Package Height 4.1 in [1.0 cm]

Poids brut 18.1 lb [8.2 kg]

| | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Contenu du paquet | Inclus dans le paquet | Rack 8U |
| | Inclus dans le paquet | Vis de montage |
| | Inclus dans le paquet | Vis M5 |
| | Inclus dans le paquet | Guide d'installation |
| | Inclus dans le paquet | Écrous cage M5 |

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

