


サーバーラック／オープンフレーム／ウォールマウント／19インチ／8U／2ポスト／奥行き30.3cm／耐荷重80Kg
／壁掛けタイプ／AV IT通信機器 ネットワークスイッチ パッチパネル データセンター ラック

製品ID: RK812WALLO

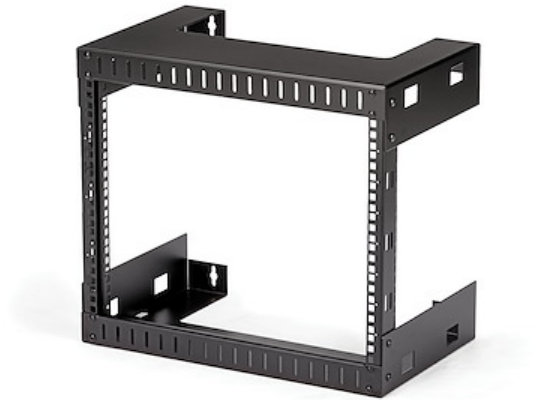

8U、奥行き304.8mmのウォールマウント型オープンフレームラック。組み立てが簡単でさまざまな環境に設置できる高品質・低コストのサーバーラックソリューションです。本ラックは壁面に設置するウォールマウント型ですが、フリースタンド型のストレージとして使用することも可能です。この製品は、米国連邦政府貿易協定 (TAA) が定める要件に準拠しており、政府の GSA スケジュールに対応しています。

奥行き12インチのオープンラックで通常のネットワーク／音響映像／通信機器の収納に対応しています。ウォールマウント取付け穴は16インチ間隔（穴の中心と中心の直線距離）で開いており、北米のウォールフレームスタッド間隔規格に準じた壁面への設置に最適な作りとなっています。

この8Uラックはサーバールームやオフィスの壁面、または通路の上に設置することができるため、作業スペースを広く使いながら、アクセスしやすい場所に機器を配置することができます。

認証、レポート、互換性



用途

- ・出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置
- ・小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適
- ・AV放送機器や信号分配器を設置

製品の特長

2ポスト8U壁掛け式ネットワークラック: EIA/ECA-310準拠。奥行き30.3cmで、狭いスペースでのIT、AV、データ機器、パッチパネル、スイッチ、シェルフの設置に理想的

高耐久: SPCC冷間圧延鋼板を使用し、機器を適温に保つための効率的なエアフローや簡単な取り付けに配慮した高耐久設計の19インチオープンフレームラック。耐荷重80kg

・効率的なフラットパック: ISTA-6規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属

取付金具付属: 2ポストウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M5角ケージナット、M5ねじ、プラスチックワッシャーが付属

・StarTech.comのアドバンテージ: 35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
壁取り付け可能	あり
ラックタイプ	2 ポスト
フレームタイプ	オープンフレーム
U高さ	8 U
特別機能	簡易組立 壁面設置対応
マウントレールプロファイル	G型
Mounting Hole Types	角型(ケージナット用)
業界標準	EIA/ECA-310-E

性能

Weight Capacity	80 kg [176.4 lb]
-----------------	------------------

物理的特徴

色	ブラック
Construction Material	スチール

Product Measurements

製品縦	30.5 cm [12.0 in]
製品横	50.0 cm [19.7 in]
製品高さ	45.9 cm [18.1 in]
製品重量	7.6 kg [16.9 lb]
最大取り付け深さ	30.3 cm [11.9 in]

パッケージ情報

フラットパック (組立て必要)	あり
パッケージ縦	56.5 cm [22.2 in]
パッケージ横	65.0 cm [25.6 in]
パッケージ高さ	11.3 cm [4.4 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	8.2 kg [18.1 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 8Uラック
	4 - M8x50mm ネジ
	32 - M5ネジ
	32 - M5ケージナット
	16 - 組み立て用ネジ
	1 - インストールガイド

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。