


Armadio Server Rack con 2 staffe a Telaio Aperto 8U

ID prodotto: RK80D

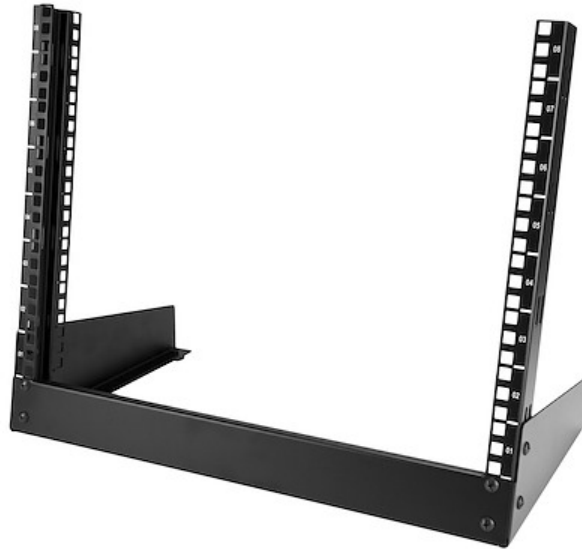

Questo desktop rack a due staffe offre 8U di spazio per montare apparecchiature IT e A/V di dimensioni ridotte.

Con questo rack a due staffe il montaggio delle apparecchiature richiede un costo minimo rispetto a quello dei rack tradizionali. Il rack è conforme allo standard EIA-310 per il montaggio a parete e risulta leggero anche se realizzato in robusto acciaio. Si tratta quindi di una soluzione resistente e sicura per il montaggio delle apparecchiature di importanza critica.

La struttura autoportante a telaio aperto occupa poco spazio, perché ha un design a ingombro ridotto. Consente di collocare le apparecchiature con montaggio a rack su qualsiasi piano di lavoro presente in ufficio, ad esempio su una scrivania. Così è semplice accedervi tutti i giorni.

Il rack a due staffe è facile da montare e viene fornito con una confezione di 20 viti M5 e dadi a gabbia.

Se si sta cercando una soluzione di montaggio per desktop con più unità rack, StarTech.com offre anche il prodotto <SDL>Desktop rack a due staffe da 12U</SDL>.

Il prodotto RK80D è coperto da garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di collocare le KVM e i sistemi server o i computer con montaggio a rack sopra o accanto alla scrivania, in modo ordinato

- Consente di risparmiare spazio in ambienti SoHo (small office, home office) o nella sala server collocando le apparecchiature sulla scrivania o su un'altra superficie, anziché sul pavimento dove occupano spazio

Caratteristiche

- Questa soluzione per il montaggio a parete consente di risparmiare denaro, perché è disponibile a un costo minimo rispetto a quello dei rack tradizionali
- Più efficienza in ufficio o nella sala server collocando le apparecchiature sulla scrivania
- Configurazione semplice con un'installazione senza pensieri e accessori di montaggio inclusi
- Viene fornito con 20 viti M5 e dadi a gabbia
- Design leggero
- Conforme allo standard EIA-310

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	No
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	8U
Funzioni speciali	Marche per unità rack Installazione semplice
Profilo guida di montaggio	G-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity	110.5 lb [50 kg]
-----------------	------------------

Caratteristiche



fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio

Product Measurements

Lunghezza prodotto	11.5 in [29.2 cm]
Larghezza prodotto	19.8 in [50.4 cm]
Altezza prodotto	16.1 in [41 cm]
Peso prodotto	4.8 lb [2.2 kg]
Profondità di montaggio massima	13.5 in [34.3 cm]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
Package Length	21.7 in [55 cm]
Package Width	4.4 in [11.2 cm]
Package Height	3.2 in [81 mm]
Peso spedizione (confezione)	5.8 lb [2.6 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	<p>staffa base sinistra</p> <p>staffa base destra</p> <p>Guida verticale sinistra</p> <p>Guida verticale destra</p> <p>staffa base anteriore</p> <p>Piedini in gomma</p>
--------------------------	--



viti di installazione

Viti M5

Dadi ingabbiati M5

Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

