


4 HE Universal VESA LCD-Monitorhalterung für 19 Zoll Rack oder Schrank - TAA-konform - Halterung aus kaltgepresstem Stahl

Produkt-ID: RKLcdbk

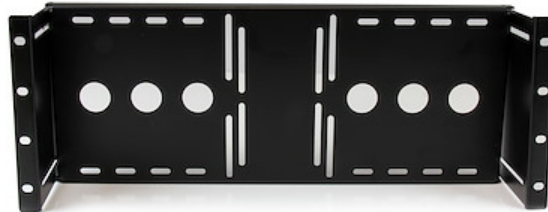

Mit der RKLcdbk Universal VESA LCD-Monitor Slotblech für 19-Zoll-Racks oder Schränke können Sie beinahe jede handelsübliche LCD- oder Touchscreen-Anzeige im Rack Servergehäuse oder -schrank einbauen.

Das Slotblech für LCD-Bildschirme besteht aus massivem, kaltgepresstem Stahl (SPCC) und ist in der Lage, 100 mm und 75 mm große VESA LCD-Anzeigen aufzunehmen. Die Halterung entspricht den ANSI/EIA RS-310-D-Normen. Die einzigartige, beliebig einstellbare Konstruktion ermöglicht die Montage einer LCD-Anzeige mit unterschiedlichen Tiefen im Schrank, damit die Gehäuse-/Schranktür geschlossen werden kann.

Die LCD-Monitorhalterung eignet sich auch für die Wandmontage, indem man einfach die einstellbare Halterung umdreht oder sie zu einer Wandbefestigung hinzufügt, wie zum Beispiel die 6U (10 Zoll) Wandhalterung für ein 19-Zoll-Rack (WALLMOUNT6) oder das offene 8U Rack zur Wandmontage (RK812WALLO).

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Bestens geeignet für den Einbau eines handelsüblichen LCD-Monitors in ein bereits vorhandenes Rack oder einen Schrank

- Verwendung zur Betriebs-/Prozessüberwachung mit Hilfe von Großbildschirmen mit über 19 Zoll, die nach außen hin angebracht sind
- Zur Montage eines Überwachungsdisplays in ein abschließbares Rack oder einen Schrank
- Zur Montage eines Touchscreen-Displays in ein Rack oder einen Schrank
- Wandbefestigung für einen LCD-Monitor oder Fernsehgerät

Merkmale

- **ROBUSTES DESIGN:** Die LCD-Halterung aus solidem kaltgepresstem Stahl (SPCC) ist für die Unterstützung von 100 mm und 75 mm VESA-Mount LCD-Panels konzipiert und entspricht den ANSI/EIA RS-310-D Standards für die Rackmontage
- **VERSTELLBARE TIEFE:** Ein einzigartiges verstellbares Design ermöglicht es, ein LCD-Panel in verschiedenen Tiefen im AV-Rackschrank zu montieren, sodass die Tür des Racks oder Schanks geschlossen werden kann
- **ZUSÄTZLICHE FUNKTIONALITÄT:** Die Monitorhalterung unterstützt wandmontierte LCD-Installationen durch Umdrehen oder Hinzufügen an einer Wandhalterung oder einem Rack, wie z.B. der 6 HE Wandhalterung
- **TAA-KONFORM:** Diese TAA-konforme, universelle VESA-LCD-Monitorhalterung entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Regierungseinkäufe im Rahmen des GSA-Programms
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist diese LCD Halterung Lebenslang unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Rahmentyp	Stahl
U-Höhe	4U
Kabelmanagement	Nein
Industrienormen	EIA RS310-D

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
-------	---------

Gehäusotyp	Stahl
Interne Breite	17.3 in [43.9 cm]
Produktlänge	4.5 in [11.3 cm]
Produktbreite	19.0 in [48.3 cm]
Produkthöhe	7.0 in [17.8 cm]
Produktgewicht	3.6 lb [1.7 kg]
Max. Montagetiefe	3.5 in [8.9 cm]
Min. Montagetiefe	0.0 in [0 cm]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	7.9 in [20.1 cm]
Paketbreite	18.5 in [46.9 cm]
Pakethöhe	2.1 in [5.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.2 lb [1.9 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2 - Slotbleche
	1 - LCD-Halterung
	8 - M5-Käfigmuttern
	8 - M5-Schrauben
	4 - M4x10 mm LCD-Montageschrauben
	4 - M5x10 mm Halterungsschrauben
	4 - Unterlegscheiben
	1 - Anleitung

Garantieinformatio

nen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.