


Support de fixation LCD VESA pivotant universel pour rack ou armoire 48 cm

N° de produit: RKLCDDBKT

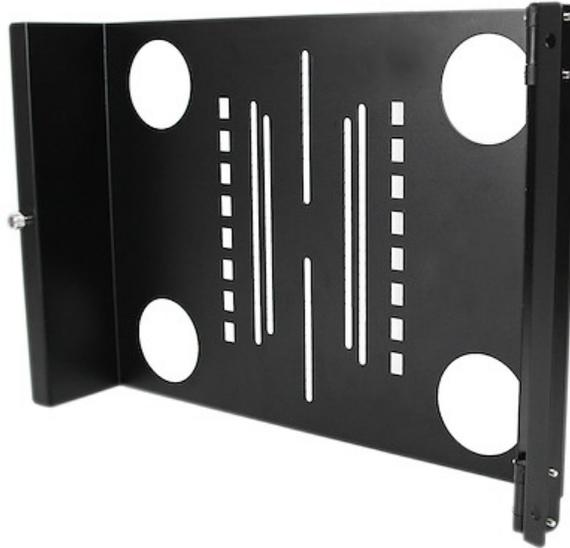

Le support de fixation LCD VESA pivotant universel pour rack ou armoire 19 po RKLCDDBKT vous permet de monter presque tout type d'écran LCD ou tactile de vente au détail dans un rack de serveur/une armoire, avec inclinaison et pivotement pour une visibilité maximale. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Avec une charnière sur l'une des fixations de rail, le support LCD peut être débloqué pour pivoter hors du rack et offrir une inclinaison pour un positionnement idéal de votre écran LCD avec un réglage minimal.

Composé d'acier massif, pressé à froid, le support de fixation LCD peut supporter les écrans à montage VESA de 75 et 100 mm. En outre, il est conforme aux normes de montage en rack ANSI/EIA RS-310-D.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Idéal pour l'installation d'un écran LCD de vente au détail dans un rack ou une armoire existants
- Installation d'un écran tactile dans un rack ou une armoire avec un accès préservé à l'équipement situé derrière grâce au bras pivotant

- Montable à toute hauteur du rack, l'écran reste toujours visible grâce au support pivotant

## Spécifications techniques

- Trous de fixation VESA de 75 et 100 mm
- Compatibilité avec les normes ANSI/EIA RS-310-D
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
- Composé d'acier massif de 2 mm d'épaisseur, ce support a été conçu pour être durable

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de cadre	Acier
Hauteur U	7U
Gestion de câbles	Non
Normes de l'industrie	EIA RS310-D

---

### Performance

Weight Capacity (Stationary)	35.3 lb [16 kg]
Spécifications générales	Conformité VESA : 100 x 100 mm 75 x 75 mm

---

### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Largeur interne	16.7 in [42.5 cm]
Longueur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 cm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 cm]

Poids du produit 6.3 lb [2.9 kg]

---

Informations  
d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 19.4 in [49.2 cm]

Package Width 12.8 in [32.4 cm]

Package Height 4.0 in [10.2 cm]

Poids brut 7.0 lb [3.2 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Plaque de fixation arrière

1 - Support de fixation LCD pivotant

1 - Paquet de vis de montage (4 vis de panneau M5\*16,  
4 écrous cage M5, 2 Vis M4\*8)

1 - Paquet de 4 vis de fixation LCD

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis