


## 4 HE Blindblende für Server Racks mit Scharnier - Belüftet

Produkt-ID: RKP NLHV4U

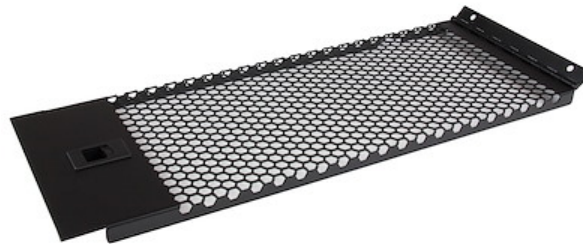

Mithilfe dieser 4U-Blindblende mit Scharnieren können Sie das Erscheinungsbild und die Luftzirkulation jedes standardmäßigen 19-Zoll-Server-Racks verbessern, während Sie einfachen Zugriff auf ungenutzten Platz gewährleisten. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Die Blindblende sorgt für ein sauberes und professionelles Erscheinungsbild durch Abdecken eines leeren Platzes und sichtbarer Kabel. Durch Hinzufügen von Blindblenden zu Ihrem Server-Rack erreichen Sie ein ordentlicheres Erscheinungsbild für einen aufgeräumteren Serverraum.

Die Blindblende ist belüftet, sodass eine ungehinderte Luftzirkulation durch das Rack möglich ist. Die Blende trägt zu einer optimalen Luftzirkulation bei, damit die Geräte bei optimaler Betriebstemperatur arbeiten.

Die solide Rack-Blende ist mit Scharnieren ausgestattet, sodass Sie die Blende für schnellen und einfachen Serverzugriff öffnen können. Sie können die Blende ganz schnell öffnen, die benötigten Anpassungen vornehmen und, wenn Sie fertig sind, einfach die Blende wieder schließen, um das professionelle Erscheinungsbild und die Ordnung im Serverraum wiederherzustellen. Die Blende kann gewendet werden, sodass Sie sie für vielseitige Montage links oder rechts am Rack montieren können. Diese Rack-Blende wird komplett mit Schrauben und Muttern für die Rack-Montage geliefert, sodass Sie alles haben, was Sie für eine mühelose Montage benötigen.

Der RKP NLHV4U wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Nutzen Sie ungenutzte Zwischenräume zwischen Geräten in Server-Racks und -Schränken
- Zugriff auf bedecktes Rack dank Bauweise zum Öffnen und Schließen
- Verbessern Sie die Luftzirkulation im Server-Rack mit Belüftung, dank der Ihre Geräte bei optimaler Temperatur arbeiten

## Merkmale

- Schaffen Sie ein sauberes und professionelles Erscheinungsbild, indem Sie ungenutzten Rack-Platz abdecken
- Einfacher Zugriff auf Rack-Komponenten durch Öffnen der Blende mit Scharnieren
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
- Vielseitige Montageoptionen mit einer Blindblende, die gewendet werden und so von links oder rechts geöffnet werden kann
- 4U-Blende zur Montage an jedem standardmäßigen 19-Zoll- 2- oder 4-Pfosten-Rack
- Stabile Stahlkonstruktion
- Mit Rack-Schrauben und -Muttern

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
U-Höhe	4U
Industrienormen	EIA RS310-D
Montageoptionen	Montage vorn (nur vorn)

---

### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	19.0 in [48.3 cm]
Produktbreite	7.0 in [17.7 cm]



Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
Produktgewicht	20.7 oz [585 g]

---

Verpackungsinformationen

Package Length	20.9 in [53.1 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.8 in [45 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	27.4 oz [777 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Belüftete 4U-Rack-Blende mit Scharnier
	5/8-Zoll #10-32 UNF-Schrauben
	#10-32 UNF-Käfigmuttern

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

