

2,5" SATA/SSD USM Gehäuse für S2510U33RUSM mit internem USB 3.0 Adapter

Produkt-ID: S2510U33USM



Das USM-Gehäuse S2510U33USM ermöglicht das Einsetzen von 2,5-Zoll-SATA-HDD/SSD in jede USM-Host-Schnittstelle, einschließlich des 5,25-Zoll-USM-Einbauschachts S2510U33RUSM von StarTech.com und Seagate GoFlex®-Geräten. Um sicherzustellen, dass Sie Ihr SATA III-Laufwerk optimal nutzen können, unterstützt das Gehäuse Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6.0 Gbit/s.

USM (Universal Storage Module, universelles Speichermodul) ist ein Standard für mobile Laufwerke mit SATA-Schnittstelle und Hot-Swap-Wechsel von Laufwerken zwischen mehreren Host-Geräten, z. B. PCs, Notebooks, DVRs und vielen anderen.

Mit dem mitgelieferten USM-auf-USB 3.0-Adapter kann das Gehäuse auch extern mit nicht-USM-Host-Geräten über USB verbunden werden. Mit Unterstützung für UASP ist das Gehäuse mit einem UASP-fähigen Hostcontroller zur Ausnutzung der vollen Leistungsfähigkeit von SATA III-Festplatten zudem bis zu 70% schneller als herkömmliches USB. Weitere Informationen finden Sie in unseren UASP-Testergebnissen weiter unten.

Um die Kompatibilität mit Ihrem Computersystem zu gewährleisten, unterstützt S2510U33USM alle führenden Betriebssysteme, einschließlich: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux und Google Chrome OS™.


Der S2510U33USM wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

UASP wird unter Windows 8, Mac (OSX 10.8 oder höher) und Linux unterstützt. Bei Tests zeigt UASP 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu herkömmlichem USB 3.0 bei Spitzenleistung.

Bei derselben Spitze zeigt UASP im Test zudem eine Reduzierung des Bedarfs an Prozessorressourcen um 80 %.

Testergebnisse wurden mit einem Intel® Ivy Bridge-System, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

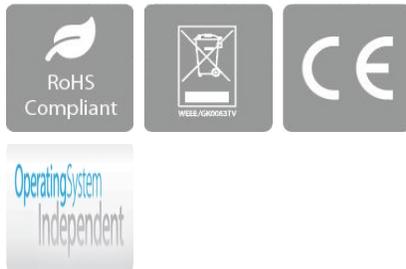

Anwendungen

- Erhalten Sie eine schnelle, mobile, externe Speicherlösung für Desktops, Laptops oder Netbooks
- Zusätzlicher Speicher für beinahe jeden USB-fähigen Computer
- Sichern von wichtigen Daten auf einem externen Speichergerät
- Verwenden Sie große Dateien zwischen Computern schnell und sicher ohne Netzwerk

Merkmale

- Entwickelt für vorderseitige Installation mit 5,25-Zoll-USM-Einbauschacht S2510U33RUSM
- Vollständig kompatibel mit Seagate GoFlex® und anderen USM-Geräten
- Mit USB 3.0-auf-USM-Gehäuseadapter
- UASP-konform
- SuperSpeed USB 3.0-kompatible Host-Schnittstelle mit Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s.
- Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Unterstützt 2,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD)
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
- UL94 V0-Entflammbarkeitswert

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Schnittstelle	SATA
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Fest
Chipset-ID	ASMedia - ASM1053 - 6G

Leistung

Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Allgemeine Spezifikationen	UL94 V0-Entflammbarkeitswert

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	1 - USM (22-polig SATA Daten und Strom)
	USB 3.2 Typ-B (9-polig, Gen 1, 5Gbit/s)
	1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Festplatte Strom/Aktivität (Gehäuse)
--------------	--

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
--------------------	-----------------------------

Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	10% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Aluminium und Kunststoff
Produktlänge	4.7 in [12 cm]
Produktbreite	3.2 in [8.1 cm]
Produkthöhe	0.4 in [0.9 cm]
Produktgewicht	3.3 oz [93.2 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.9 in [17.5 cm]
Paketbreite	5.1 in [13 cm]
Pakethöhe	1.6 in [40 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	7.6 oz [214.5 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2,5-Zoll-USM-HDD-Gehäuse
	1 - USM-auf-USB 3.0-Schnittstellenadapter
	1 - Micro USB 3.0-Kabel
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.