

USB-C Festplattengehäuse für 2,5" SATA SSD / HDD - USB 3.1 10 Gbit/s - für S251BU31REM

Produkt-ID: S251BU31REMD




Dieses USB-3.1-Festplattengehäuse (10 Gbit/s) ist ein Reserve-SATA-Laufwerksgehäuse zur Verwendung mit dem StarTech.com S251BU31REM Hot-Swap-Festplattenschacht für 2,5"-SATA SSD/HDD.

Dieses SATA-zu-USB-Gehäuse kann als zusätzliches Festplattengehäuse für den Hot-Swap-Schacht verwendet werden, damit Sie für Ihr Haupt-Computersystem über mehrere Gehäuse zum Austauschen verfügen. Es eignet sich perfekt zum Hinzufügen von Laufwerken für Sicherungs-Rotationen und Datenwiederherstellungsstrategien.

Wenn Sie außerhalb des Büros auf Ihre Daten zugreifen müssen, können Sie das Gehäuse als Standardgehäuse mit USB 3.1 (10 Gbit/s) verwenden - eine leistungsstarke externe Speicherlösung, wenn Sie unterwegs auf Ihre Dateien zugreifen müssen.

Das Gehäuse wird mit einem Micro-USB-zu-USB-A- und einem Micro-USB-zu-USB-C-Kabel geliefert, sodass Sie es an Ihren Laptop anschließen und von überall auf Ihre Daten zugreifen können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

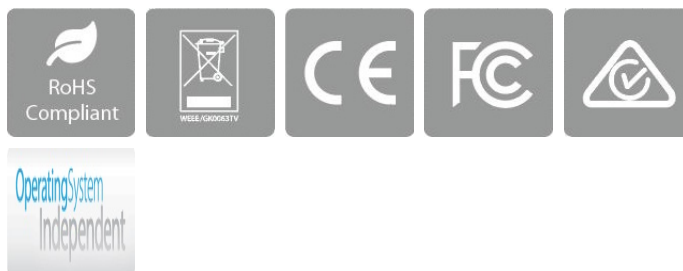

Anwendungen

- Verwenden Sie mehrere Laufwerke mit derselben S251BU31REM-Installation zur Archivierung oder Sicherungs-Rotation
- Profis, die mit sehr großen Dateien arbeiten und sie von einem Computer und Standort zu einem anderen transportieren müssen
- Geschäftsleute, die beim Reisen direkten Zugriff auf Ihre Daten benötigen

Merkmale

- 2,5"-Ersatz-Festplattengehäuse für den S251BU31REM-Hot-Swap-Schacht
- Greifen Sie mit dem tragbaren USB-3.1-Laufwerksgehäuse (10 Gbit/s) offline auf Ihre Daten zu.
- Ein USB-C-zu-Micro-USB- und ein USB-A-zu-Micro-USB-Kabel für Kompatibilität mit USB-C- und USB-A-Laptop
- Laufwerkgehäuse in strapazierfähiger Aluminiumkonstruktion.
- Kompatibel mit SATA-Laufwerken Revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Unterstützt 2,5-Zoll-SATA-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Schnittstelle	SATA
	USB 3.2 Gen 2
Bustyp	USB 3.2 Gen 2
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Entnehmbar
Unterstützte Laufwerkhöhe(n)	5mm

		7mm
		9.5mm
	Chipset-ID	ASMedia - ASM1351
Leistung		
	Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
	Typ und Rate	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	UASP-Unterstützung	Ja
	TRIM Support	Ja
	4Kn Support	Ja
	Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
	Max. Laufwerkkapazität	Derzeit mit Festplatten bis zu einer Kapazität von 2 TB bei 7.200 U/min getestet.
	MTBF	100.000 Std.
Steckverbinder		
	Laufwerksteckverbinder	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
	Hostanschlüsse	1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)
		1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	Hinweis	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Anzeiger		
	LED-Anzeiger	1 - Betriebsleuchte (grün)
		1 - Aktivität (rot)

Strom	Stromversorgung	USB-betrieben
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Aluminium und Kunststoff
	Max. Laufwerkhöhe	0.4 in [9.5 mm]
	Produktlänge	5.2 in [13.3 cm]
	Produktbreite	3.1 in [7.9 cm]
	Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]
	Produktgewicht	4.3 oz [122.0 g]
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Paketlänge	7.4 in [18.7 cm]
	Paketbreite	6.1 in [15.5 cm]
	Pakethöhe	1.6 in [4.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	9.7 oz [276.0 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 2,5-Zoll-SATA-Gehäuse

1 - USB-C-zu-Micro-B-Kabel

1 - USB-A-zu-Micro-B-Kabel

1 - Hardware-Satz für Laufwerk-Montage

1 - Kurzanleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.