


M.2 auf SATA Adapter - NGFF zu SSD Konverter zur Erweiterungssteckplatz Montage

Produkt-ID: S32M2NGFFPEX

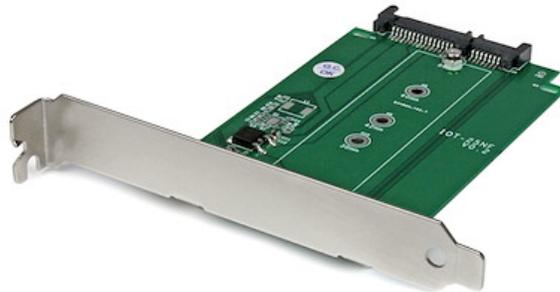

Mit dem M.2-auf-SATA-Adapter S32M2NGFFPEX können Sie ein SATA M.2 (NGFF)-SSD an einen standardmäßigen SATA-Port anschließen und in jedem Desktop-Erweiterungssteckplatz montieren.

Nun können Sie die Leistung Ihres Desktop-Computers durch Austauschen Ihres Plattenlaufwerks gegen ein schnelles M.2 NGFF-Solid State-Laufwerk deutlich steigern. Durch Installation Ihres primären Betriebssystems auf dem M.2 SSD-Laufwerks und Verwendung des Plattenlaufwerks mit höherer Kapazität für Massenspeicherung können Sie die hohe Geschwindigkeit des M.2-Laufwerks für Daten nutzen, auf die häufig zugegriffen wird, und Dateien, auf die weniger häufig zugegriffen wird, auf dem Plattenlaufwerk speichern.

Für eine problemlose Installation kann der Adapter in jeden neuen oder alten Desktop-Erweiterungssteckplatz montiert werden und unterstützt AGP-, PCI und PCIe-Steckplätze. Im Lieferumfang des Adapters sind auch Full Profile- und Low Profile-Slotbleche enthalten, sodass Kompatibilität mit sowohl großen als auch kompakten Desktopcomputern gewährleistet ist.

Der S32M2NGFFPEX wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Installieren Sie Ihr primäres Betriebssystem auf einem schnelleren SSD-Laufwerk, und nutzen Sie die größere standardmäßige HDD im selben System für die Massenspeicherung
- Schließen Sie ein ungenutztes M.2-Laufwerk mithilfe eines freien Erweiterungssteckplatzes an Ihr Computersystem an
- Stellen Sie Daten von einem M.2-Laufwerk wieder her durch Anschließen an ein standardmäßiges SATA-Computersystem

Merkmale

- Fügen Sie einem Desktop-Computersystem SSD-Leistung hinzu durch die Konvertierung von M.2 auf SATA
- Optimieren Sie die Leistung dank Unterstützung für SATA III-Übertragungsgeschwindigkeiten, bis zu 6 Gbit/s
- Umfassende Installationskompatibilität mit Unterstützung für die üblichsten M.2-Laufwerke (2230, 2242, 2260, 2280)
- Umfasst sowohl Low Profile- als auch Full Profile-Erweiterungs-Slotbleche
- Unterstützt SATA I, II, III-Laufwerke (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Kompatibel mit PCI/PCIe-Steckplatz

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Schnittstelle	SATA
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerktyp	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Laufwerkinstallation	Fest
Unterstützte Laufwerkhöhe(n)	2230
	2242
	2260

2280

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	6 Gbit/s
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nein
Allgemeine Spezifikationen	Nicht kompatibel mit PCI Express M.2-SSDs

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Hostanschlüsse	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Feuchtigkeit	5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Grün
Produktlänge	4.7 in [12.0 cm]
Produktbreite	0.7 in [1.8 cm]
Produkthöhe	3.7 in [9.5 cm]
Produktgewicht	4.6 oz [130.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
------------	---

Paketlänge	6.4 in [16.3 cm]
Paketbreite	5.1 in [13.0 cm]
Pakethöhe	1.3 in [33.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.3 oz [150.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - SATA-auf-M.2 NGFF SSD-Adapter
	1 - Full Profile-Slotblech (vorinstalliert)
	1 - Low Profile-Slotblech
	1 - SSD-Installationsschraube
	1 - Schraubenzieher
	2 - Abstandshalter (für PCI-Steckplatzinstallation)

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.