


M.2(NGFF) SSD – SATA 変換アダプタ(PCスロットカバー搭載) PCIe拡張スロットに取付け

製品ID: S32M2NGFFPEX

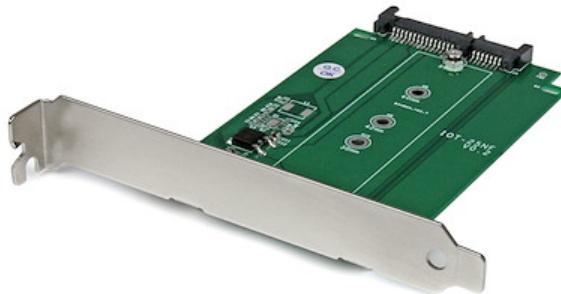

M.2 – SATAアダプタ。SATA M.2(NGFF)SSDを標準SATAポートに接続し、ドライブをデスクトップPCの拡張スロットにマウントします。

#### プラッタドライブを高速M.2

NGFFソリッドステートドライブと交換するとデスクトップコンピュータの性能が顕著に向します。主に使用するオペレーティングシステムをM.2

SSDにインストールし、大容量プラッタHDDをバルクストレージに使用すると、頻繁にアクセスするデータでは高速なM.2ドライブを活用し、それほど頻繁にアクセスしないファイルはプラッタドライブに保存することができます。

このアダプタは、AGP/PCI/PCIeスロットに対応し、新旧どのタイプのデスクトップ拡張スロットにでも簡単にマウントすることができます。また、フルプロファイルとロープロファイル両方のブラケットが付属しており、標準および小型のコンピュータとの幅広い互換性を提供します。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

#### 認証、レポート、互換性



#### 用途

- ・オペレーティングシステムをより高速なSSDドライブにインストールし、同じシステムでより大きな標準HDDをバルクストレージ用にキープ
- ・空いている拡張スロットから使用していないM.2ドライブをコンピュータシステムに接続
- ・M.2ドライブを標準SATAコンピュータシステムに接続しデータを回復

## 製品の特長

- ・ M.2をSATAに変換し、SSD性能をデスクトップコンピュータに追加
- ・ 最大6GbpsのSATA 3.0に対応し、パフォーマンスを効率化
- ・ 一般的なM.2ドライブ各種(2230/2242/2260/2280)をサポートし幅広い互換性を提供
- ・ ロープロファイル、フルプロファイル両方の拡張スロットプラケットを提供
- ・ SATA 1.0/2.0/3.0(1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
- ・ PCI/PCIeスロット互換

### ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
インターフェース	SATA
ドライブ数	1
ドライブタイプ	M.2 (SATA、B-Key、NGFF)
ドライブ実装	固定式
対応ドライブ高さ	2230 2242 2260 2280

### 性能

最大データ転送速度	6 Gbps
タイプおよび定格	SATA 3.0 (6 Gbps)
RAID	なし
一般仕様	PCI-Express M.2 SSDとは互換性がありません。

### コネクタ

ドライブコネクタ	1 - M.2 (SATA、B-Key、NGFF)
ホストコネクタ	1 - SATAデータ&電源 [7+15ピン]

### ソフトウェア

OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
-------	-------------------------

### 環境条件

動作温度	0° C to 50° C (32° F to 122° F)
------	---------------------------------

保存温度	-10° C to 85° C (14° F to 185° F)
湿度	5% から 95% RH

---

物理的特徴

色	グリーン
製品縦	12.0 cm [4.7 in]
製品横	1.8 cm [0.7 in]
製品高さ	9.5 cm [3.7 in]
製品重量	130.0 g [4.6 oz]

---

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	16.3 cm [6.4 in]
パッケージ横	13.0 cm [5.1 in]
パッケージ高さ	33.0 mm [1.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	150.0 g [5.3 oz]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – SATA – M.2 NGFF SSD アダプタ 1 – フルプロファイルブラケット(装着済み) 1 – ロープロファイル対応ブラケット 1 – SSD 取り付けネジ 1 – ドライバ 2 – スタンドオフ PCIスロット設置用
---------	---

---

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。