

USB 3.0 / eSATA Externes trägerloses Festplattengehäuse für 3,5" SATA / SSD mit UASP

Produkt-ID: S3510BMU33ET



Mit dem Wechselfestplattengehäuse S3510BMU33ET können Sie eine 3,5-Zoll-SATA-Festplatte über einen verfügbaren USB 3.0- oder eSATA-Port anschließen. Dank des einschublosen Designs ist der Hot Swap-Wechsel ganz einfach.

Für schnelle Leistung und effiziente Datenübertragungen bei Anschluss über eSATA unterstützt das Gehäuse volle SATA III-Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s. Für universelle Kompatibilität kann das Gehäuse über USB 3.0 angeschlossen werden. Dabei werden Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s und UASP unterstützt. UASP ist bei Kopplung mit einem UASP-fähigen Host-Controller zur Nutzung der vollen Leistung von SATA III-Festplatten bis zu 70 % schneller als ein herkömmliches USB 3.0. Weitere Informationen finden Sie in unseren UASP-Testergebnissen weiter unten.

Das HDD-Gehäuse bietet eine vielseitige Lösung zum Erhöhen der Speicher-/Sicherungsfähigkeiten Ihres Computers. Dabei werden Festplatten mit Kapazitäten bis zu 4 TB und der Hot Swap-Wechsel zwischen Laufwerken unterstützt. Und um sowohl Strapazierfähigkeit als auch Zuverlässigkeit zu optimieren, verfügt das Gehäuse über eine hochwertige Aluminiumkonstruktion.

Um die Kompatibilität mit Ihrem Computersystem zu gewährleisten, unterstützt S3510BMU33ET alle führenden Betriebssysteme, einschließlich: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux und Google Chrome OS™.


Der S3510BMU33ET wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

UASP wird unter Windows 8, Mac OSX (10.8 oder höher) und Linux unterstützt. Bei Tests zeigt UASP 70 % höhere Lesegeschwindigkeit und 40 % höhere Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zu herkömmlichem USB 3.0 bei Spitzenleistung.

Bei derselben Spitze zeigt UASP im Test zudem eine Reduzierung des Bedarfs an Prozessorressourcen um 80 %.

Testergebnisse wurden mit einem Intel® Ivy Bridge-System, einem UASP-fähigen StarTech.com-Gehäuse und einem SATA III-Solid State Drive erlangt.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

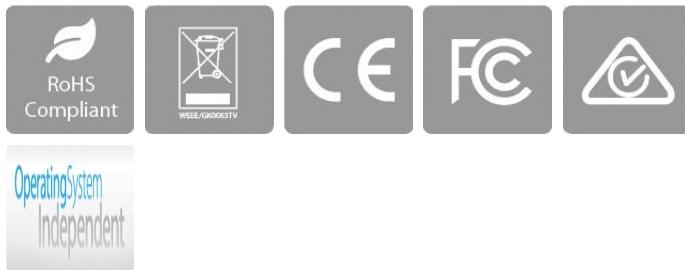

## Anwendungen

- Rufen Sie Daten eines alten SATA-Laufwerks ab oder wandeln Sie die unbenutzte Festplatte in zusätzlichen Speicherplatz um
- Rüsten Sie ein USB 2.0-Laufwerkgehäuse auf das schnellere USB 3.0 auf
- Greifen Sie mit unterschiedlichen Computern gleichzeitig, schnell und sicher auf große Dateien zu, ohne sich in ein Netzwerk einzuloggen
- Hot Swap-Laufwerke, die ein einzelnes Gehäuse nutzen, statt zwischen separaten Gehäusen zu wechseln

## Merkmale

- UASP-kompatibel
- eSATA-oder-USB-Hostverbindung
- Einschubloses Aluminiumgehäuse
- Kompatibel mit SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Kompatibel mit USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbit/s/480 Mbit/s/12 Mbit/s)
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

Garantiebestimmungen 2 Years

Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
	eSATA
	USB 3.0 & eSATA
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	3.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Entnehmbar
Anzahl von internen 3,5-Zoll-Schächten	1
Chipset-ID	ASMedia - ASM1053 - 6G

#### Leistung

Max.	5 Gbit/s
Datenübertragungsrate	
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
Hot Swap-Funktion	Ja

#### Steckverbinder

Laufwerksteckverbinde	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) r
Hostanschlüsse	1 - eSATA (7-polig, Daten)  1 - USB 3.2 Typ-B (9-polig, Gen 1, 5Gbit/s)

#### Software

Betriebssystemkompati OS independent; No software or drivers required  
bilität

#### Anzeiger

LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung/Aktivität

---

**Strom**

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	110V-240V AC
Eingangsstrom	0.8A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	2A
Polarität der Mittelpitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	24

---

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Lagertemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Feuchtigkeit	20 % relative Luftfeuchtigkeit ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit

---

**Physische Eigenschaften**

Produktlänge	7.9 in [20 cm]
Produktbreite	1.7 in [4.3 cm]
Produkthöhe	5.4 in [13.8 cm]
Produktgewicht	28.9 oz [820 g]

---

**Verpackungsinformationen**

Paketmenge	1
Paketlänge	8.9 in [22.5 cm]
Paketbreite	7.1 in [18 cm]
Pakethöhe	4.5 in [11.5 cm]

Versandgewicht  
(Verpackung) 3.1 lb [1.4 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - HDD-Gehäuse
	1 - USB 3.0 Kabel
	1 - eSATA-Kabel
	1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
	1 - Anleitung

---

Garantieinformatio  
nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

