

3.5インチSATA SSD/HDDケース USB 3.1 Gen 2(10Gbps)対応

製品ID: S351BU313




3.5インチSATAハードドライブ用シングルドライブケース。ハイスピードUSB 3.1 Gen 2 の性能(10 Gbps)を大容量 ドライブで実現、外付けデータストレージに求められるスピードと容量を提供します。

より優れた帯域幅とスピードを提供するUSB 3.1 Gen 2は、最大10 Gbpsのファイル転送レートに対応しており、これはUSB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)技術の2倍のスピードにあたります。データ転送のボトルネックを解消し、最新SSDおよびハードドライブの性能を最大限に引き出します。

クリーンでシンプルなデザインのケースは、MacにもPCIにも合うデスクトップアクセサリです。丈夫なアルミ製、ファンレス設計のケースは操作音が気になりません。また、縦置き用のスタンドが付属しており、デスク上で場所を取りません。

このケースにはUSB Type A-Bケーブルがついており、既存のUSBポートやハーネスとの下位互換性を提供します。また、UASPサポートによる拡張性能にも対応しています。

認証、レポート、互換性

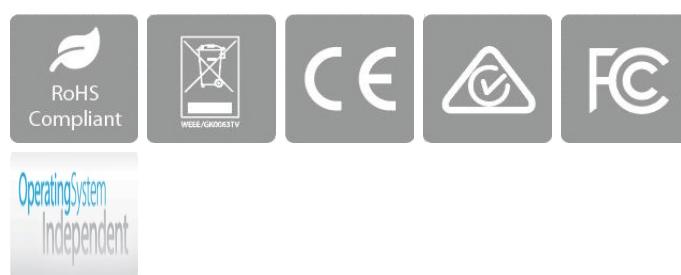

用途

- USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)接続機能で新型ノートパソコンやデスクトップPCを活用
- 大容量SATAハードドライブをポータブルな外付けストレージとして使用
- デスクトップ、ノートパソコン、ネットブックで高速外付けストレージソリューションとして使用

- ・USB 3.0ドライブケースをより高速なUSB 3.1 Gen 2にアップグレード
- ・USB対応コンピュータシステム各種にデータストレージを増設
- ・重要なデータを外付けストレージデバイスにバックアップ
- ・ネットワークを使用せずにコンピュータ間で安全・高速にサイズの大きなファイルを共有
- ・使用していないSATAドライブを外付けストレージスペースとして再利用

製品の特長

- ・高速データ転送: 最大10 Gbpsのデータ転送速度(USB 3.0(USB 3.2 Gen1)テクノロジーの2倍の速度)で、より高い帯域と処理スピードを提供するUSB 3.2 Gen2外付けハードディスクドライブケース
- ・作業効率の向上: データ転送の負荷を軽減しつつSSD(ソリッドステートドライブ)およびHDD(ハードドライブ)の高い性能を発揮する3.5インチSATAドライブ用HDDエンクロージャー
- ・スタイリッシュなデザイン: 耐久性のあるアルミニウムを採用し、ファンレス設計により静かな動作を実現する3.5インチSATAドライブ用HDDエンクロージャー。
- 通気性のあるトレイデザインで、最大限のパッシブな熱放散を実現。デスクスペースを最小限に抑える縦置き用スタンド付属
- ・優れた互換性: このファンレスSATA/ハードディスク 外付けケースには、USB A-B変換ケーブルが付属。既存のUSBポートやハードウェアとの下位互換性を提供
- ・StarTech.comの強み: 30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
ファン	なし
インターフェース	USB 3.2 Gen 2
バス型	USB 3.2 Gen 2
ドライブ数	1
ドライブサイズ	3.5in
ドライブタイプ	SATA
ドライブ実装	固定式
チップセットID	ASMedia – ASM235CM

性能

最大データ転送速度	10 Gbps
タイプおよび定格	USB 3.2 Gen 2 – 10 Gbit/s
UASPサポート	あり
TRIM対応	あり

4Kn Support	あり
タイプおよび定格	SATA 3.0(6 Gbps)
MTBF	234,284時間

コネクタ

ドライブコネクタ	1 – SATAデータ&電源 [7+15ピン]
ホストコネクタ	1 – USB 3.2 USB Type-B(9ピン、Gen 2、10Gbps)

ソフトウェア

OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
-------	-------------------------

特記 / 必要条件

注意	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
----	--

インジケータ

LEDインジケータ	1 – 電源 & アクティビティ
-----------	------------------

電源

電源	付属ACアダプタ
入力電圧	100 – 240 VAC
入力電流	0.6A
出力電圧	12 VDC
出力電流	2000mA
センターチップのポラリティ	ポジティブ
プラグタイプ	M
消費電力(W)	24

環境条件

動作温度	0° C to 40° C (32° F to 104° F)
保存温度	-10° C to 65° C (14° F to 149° F)
湿度	操作湿度: 10% ~ 90% RH ストレージ湿度: 5% ~ 95% RH

物理的特徴

色	ブラック
エンクロージャタイプ	アルミ、プラスチック

製品縦	19.2 cm [7.5 in]
製品横	11.5 cm [4.5 in]
製品高さ	3.1 cm [1.2 in]
製品重量	325 g [11.5 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	22 cm [8.7 in]
パッケージ横	13.5 cm [5.3 in]
パッケージ高さ	10.6 cm [4.2 in]
工場出荷時(パッケージ)重量 738 g [26.1 oz]	

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – USB 3.1 – SATA HDD ケース 1 – USB 3.0 A – B ケーブル – 1m 1 – ユニバーサルACアダプタ 日本/北米/イギリス/欧州/オーストラリア 1 – ネジキット 1 – HDDスタンド 1 – クイックインストール ガイド
---------	---

Warranty Information

Warranty	整備品2年保証
----------	---------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。