


Cable de 50cm SAS Serial Attached SCSI SFF-8484 a SF-8482 con Alimentación por LP4

ID del Producto: SAS8482P50

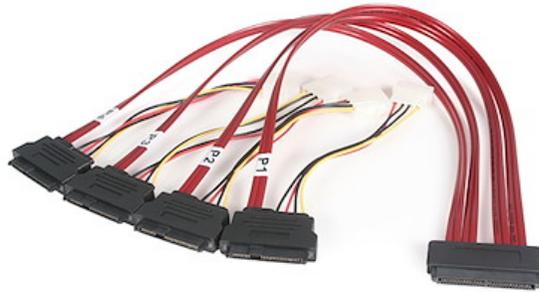

El cable SAS SAS8482P50 SFF-8484 a 4 SFF-8482 incluye un receptáculo de 32 pines (SFF-8484) que se extiende a cuatro receptáculos SFF-8482 de 29 pines, con cuatro conectores de alimentación LP4, lo cual constituye una solución fiable para conectar hasta cuatro discos duros SAS HDD a un backplane o controlador SAS.

Diseñado y fabricado para ofrecer la máxima durabilidad y conexiones de larga duración, este cable SAS de 50 cm está avalado por nuestra garantía de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecta hasta cuatro discos duros SAS a un controlador o backplane Serial Attached SCSI (SAS)

Características

- 1 conector SFF-8484
- 4 conectores SFF-8482 con alimentación LP4
- Soporte de hasta 6 Gbps por canal

- Diseño multi-lane

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Cantidad de Conductores	28
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de aluminio y poliéster

Conector(es)

Conector A	1 - SFF-8484 (32 pines, SAS interna)
Conector B	4 - SFF-8482 (29 pines, data y alimentación, SAS interna)

Características Físicas

Color	Rojo
Calibre del Conductor	26 AWG (0.404 mm)
Longitud del Cable	1.6 ft [0.5 m]
Longitud del Producto	19.7 in [50.0 cm]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Peso del Producto	0.0 oz [0.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.4 in [13.8 cm]
Ancho de la Caja	1.5 in [37.0 mm]
Altura de la Caja	10.8 in [27.4 cm]
Peso (de la Caja) del	0.3 lb [0.1 kg]

Envío

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable con conexión serial SCSI SAS (50 cm) - SFF-8484 a SFF-8482
---------------------	--

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.