


50cm seriële SCSI SAS kabel - SFF-8484 naar SFF-8482 met LP4 voeding

Productcode: SAS8482P50

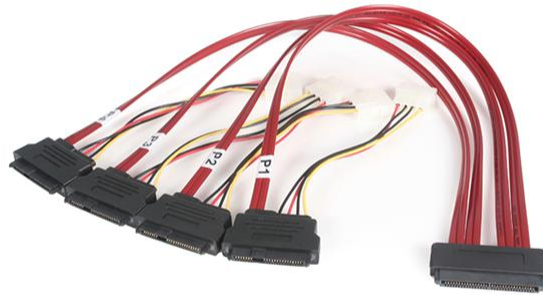

De SAS8482P50 SFF-8484 naar 3x SFF-8482 SAS-kabel heeft één 32-polig SFF-8484 contact, dat zich splitst in vier 29-polige SFF-8482 contacten met LP4-voedingsconnectors, en vormt daardoor een betrouwbare oplossing voor de aansluiting van tot vier SATA HDD's op een SAS-controller of backplane.

Ontworpen en geproduceerd voor duurzaamheid en betrouwbaarheid wordt de 50 cm SAS-kabel gedekt door onze levenslange garantie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit tot vier seriële SAS harde schijven aan op een serieel aangesloten SCSI (SAS) controller of backplane

Eigenschappen

- 1x SFF-8484 connector
- 4x SFF-8482 connectors met LP4 voeding
- Ondersteunt tot 6 Gbps per kanaal
- Meerkanaals ontwerp

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Aantal geleiders	28
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-polyester-folie

Connector(en)

Connector A	SFF-8484 (32-polig, interne SAS)
Connector B	SFF-8482 (29-polig, data & voeding, interne SAS)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Rood
Draaddikte	26 AWG (0.404 mm)
Kabellengte	19.7 in [50 cm]
Lengte product	19.7 in [50.0 cm]
Breedte product	0.0 in [0.0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0.0 mm]
Gewicht product	0.0 oz [0.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.4 in [13.8 cm]
Package Width	1.5 in [37.0 mm]
Package Height	10.8 in [27.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.9 oz [140.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	50 cm serieel verbonden SCSI SAS-kabel - SFF-8484 naar SFF-8482
-------------	---



* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

