

2,5" SATA USB 2.0 Festplattengehäuse - externes HDD Gehäuse 2,5 Zoll in Silber

Produkt-ID: SAT2510SCB




Das externe Festplattengehäuse SAT2510SCB verwandelt jede 2,5-Zoll-SATA-Festplatte (SATA, SATA II, SATA III) oder ein Solid-State-Laufwerk (SSD) in eine tragbare externe USB-fähige Festplatte. Mit Hilfe von Laufwerken mit hoher Kapazität (getestet bis zu 1 TB) können die Speicher-/Sicherungsmöglichkeiten Ihres Computers deutlich gesteigert werden.

Das praktische und tragbare Festplattengehäuse verfügt über ein integriertes USB 2.0-Kabel und eine stabile, jedoch leichte Bauweise. Es passt in jede Jackentasche oder in die Laptoptasche, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Um den Anschluss an einen Host-Desktop oder Laptop-Computer zu erleichtern, verfügt das Gehäuse über einen eingebauten USB-Anschluss, über den es mit Strom versorgt wird. Das erspart Ihnen das Suchen nach einer geeigneten Stromquelle, wenn Sie Daten sichern oder gespeicherte Dateien abrufen möchten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

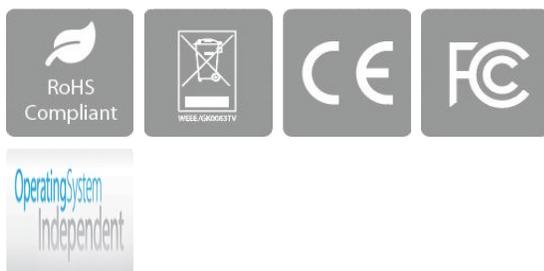

Anwendungen

- Für viel beschäftigte Reisende, die unterwegs keine Zeit mit dem Suchen und Sortieren von Kabeln vergeuden möchten
- Erhalten Sie eine schnelle, mobile, externe Speicherlösung für Desktops, Laptops oder Netbooks
- Zusätzlicher Speicher für jeden USB-fähigen Computer
- Sichern von wichtigen Daten auf einem externen Speichergerät
- Greifen Sie mit unterschiedlichen Computern gleichzeitig, schnell und sicher auf große Dateien zu, ohne sich in ein Netzwerk einzuloggen
- Rufen Sie Daten von einer alten SATA Festplatte ab oder wandeln Sie die unbenutzte Festplatte in zusätzlichen Speicherplatz um

Merkmale

- Integriertes 5 cm langes USB-Kabel
- High Speed USB 2.0-Hostschnittstelle mit Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s
- Strom direkt aus dem USB-Port.
- Leichtes und widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- LED-Anzeige für Betrieb/Aktivität
- Kompatibel mit SATA Revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
- Unterstützt 2,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Lüfter	Nein
Schnittstelle	USB 2.0
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Fest

Chipset-ID	SunplusIT - SPIF301
Leistung	
Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP-Unterstützung	Nein
RAID	Nein
Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 1 TB und 5400 U/min
Steckverbinder	
Laufwerksteckverbinder	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
Software	
Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Anzeiger	
LED-Anzeiger	1 - Blau Stromversorgung und Aktivität
Strom	
Stromversorgung	Nicht im Lieferumfang (nicht erforderlich für Standardanwendungen)
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	0.5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	H
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
Feuchtigkeit	10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Silber
Gehäusotyp	Aluminium
Max. Laufwerkhöhe	0.4 in [9.5 mm]
Produktlänge	5.2 in [13.1 cm]
Produktbreite	3.3 in [8.4 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]
Produktgewicht	5.1 oz [145 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	7.2 in [18.3 cm]
Paketbreite	1.6 in [41 mm]
Pakethöhe	6.0 in [15.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	9.9 oz [280 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2,5-Zoll-Aluminiumgehäuse mit integriertem USB-Kabel
	1 - USB Y-Verlängerungskabel
	1 - Packung mit Schrauben
	1 - Anleitung

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.