

## 2,5" eSATA USB Festplattengehäuse für SATA Festplatten - Silber

Produkt-ID: SAT2510U2E




Dieses externe eSATA/USB-Festplattengehäuse verwandelt praktisch jede 2,5-Zoll-SATA-Laptop-Festplatte (SATA, SATA II, SATA III) oder ein Solid-State-Laufwerk (SSD) in eine bequem tragbare Speicherlösung!

Das externe Festplattengehäuse eignet sich hervorragend zum Speichern digitaler Multimedia- und anderer anspruchsvoller Anwendungen. Machen Sie das Beste aus Ihrem Laufwerk – einfach durch Anschließen an einen Hostcomputer über USB 2.0 (abwärts kompatibel mit USB 1.1) oder eSATA mit maximalen Datenübertragungsraten von 3 Gbit/s (mit eSATA). Mithilfe von Laufwerken mit hoher Kapazität (getestet mit bis zu 1 TB) können die Speicher-/Sicherungsmöglichkeiten Ihres Computers deutlich gesteigert werden.

Das tragbare und kompakte Festplattengehäuse SAT2510U2E aus einer leichten, aber widerstandsfähigen Aluminiumkonstruktion passt dank seiner handlichen Form in jede Jackentasche oder in die Notebook-Tasche, wenn es nicht gebraucht wird. Mit dem Gehäuse brauchen Sie für die Datensicherung oder das Abrufen von gespeicherten Dateien nie wieder eine Steckdose zu suchen, denn dank USB-Versorgung benötigt das Gerät keine externe Stromquelle

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität

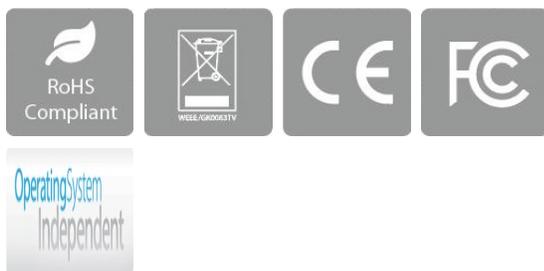

## Anwendungen

- Erhalten Sie eine schnelle, mobile, externe Speicherlösung für Desktops, Laptops oder Netbooks
- Zusätzlicher Speicher für jeden USB-fähigen Computer
- Sichern von wichtigen Daten auf einem externen Speichergerät
- Greifen Sie mit unterschiedlichen Computern gleichzeitig, schnell und sicher auf große Dateien zu, ohne sich in ein Netzwerk einzuloggen
- Rufen Sie Daten von einer alten SATA Festplatte ab oder wandeln Sie die unbenutzte Festplatte in zusätzlichen Speicherplatz um

## Merkmale

- SATA Revision 2-kompatible eSATA-Host-Schnittstelle mit Übertragungsraten bis zu 3 Gbit/s.
- High Speed USB 2.0-Hostschnittstelle mit Übertragungsraten bis zu 480 Mbit/s
- Strom direkt aus dem USB-Port.
- Leichtes und widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- LED-Anzeige für Betrieb/Aktivität
- Kompatibel mit SATA Revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
- Unterstützt 2,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
- Mit schützender Transporttasche

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Lüfter	Nein
Schnittstelle	USB 2.0 & eSATA
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in
Laufwerktyp	SATA

Laufwerkinstallation	Fest
Chipset-ID	JMicron - JM20316

---

#### Leistung

Max. Datenübertragungsrate	eSATA - 3 Gbit/s USB 2.0 - 480 Mbit/s
UASP-Unterstützung	Nein
RAID	Nein
Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 1 TB und 5400 U/min

---

#### Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - eSATA (7-polig, Daten) 1 - USB Mini-B (5-polig)
-----------------------	--

---

#### Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

---

#### Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Einzelne LED, blinkt bei Laufwerkaktivität
--------------	--

---

#### Strom

Eingangsspannung	5 DC
------------------	------

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Silber
Gehäusetyp	Aluminium
Max. Laufwerkhöhe	0.4 in [9.5 mm]
Produktlänge	5.3 in [13.5 cm]
Produktbreite	2.8 in [7 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]

Produktgewicht 3.2 oz [90 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketlänge 7.7 in [19.5 cm]

Paketbreite 6.1 in [15.5 cm]

Pakethöhe 1.6 in [40 mm]

Versandgewicht (Verpackung) 0.7 lb [0.3 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 2,5-Zoll-SATA-Gehäuse

1 - USB-Kabel

1 - USB-auf-DC-Kabel

1 - eSATA-Kabel

1 - Schrauben

1 - Schraubenzieher

1 - Reiseschutzhülle

1 - Anleitung

---

Garantieinformationen

Warranty 2 Jahre

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.