

2,5" SATA/SSD Festplatten Wechselrahmen / Gehäuse für 3,5 (8,9cm)/ 5,25 Zoll (13,3cm) Schacht

Produkt-ID: SAT2510U3REM



Das 2,5-Zoll-SATA-HDD-Wechselsicherungssystem/Wechselrahmen SAT2510U3REM verwandelt ein 2,5-Zoll-SATA-HDD/SSD-Laufwerk in eine Wechselfestplatte, die auch extern als normales USB 3.0-Gehäuse verwendet werden kann.


Diese 2,5-Zoll-SATA-Wechselfestplatte kann in jeden 3,5-Zoll- oder 5,25-Zoll-Einschub montiert werden, um als Hot-Swap-fähiger Wechselrahmen zu dienen. Laufwerke können dann ganz einfach im Computer installiert und aus ihm entfernt werden, ohne den Computer jedes Mal öffnen zu müssen. So können Sicherungen erstellt werden, die für eine sichere Aufbewahrung/Archivierung bequem entnommen werden können.

Außerhalb des Laufwerkschachtes kann das Gehäuse als standardmäßige externe USB 3.0-Festplatte mit einer Datenübertragungsbandbreite von bis zu 5 Gbit/s (10x mehr als USB 2.0) verwendet werden. Daher ist der 2,5-Zoll-Einbauschacht für Festplatten ein hervorragendes Zubehör für Menschen, die mit sehr großen Dateien arbeiten und sie mitnehmen müssen.

Um die Vielseitigkeit noch zu erhöhen, bietet StarTech.com für das SAT2510U3S zusätzliche 2,5-Zoll-SATA-Festplattengehäuse für SAT2510U3REM, sodass mehrere Gehäuse in dem Hauptcomputer verwendet werden können. Das SAT2510U3REM ist zudem abwärts kompatibel mit dem USB 2.0-Modell SAT2510U2S.

Das Wechsel-HDD-Sicherungsgehäuse SAT2510U3REM wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

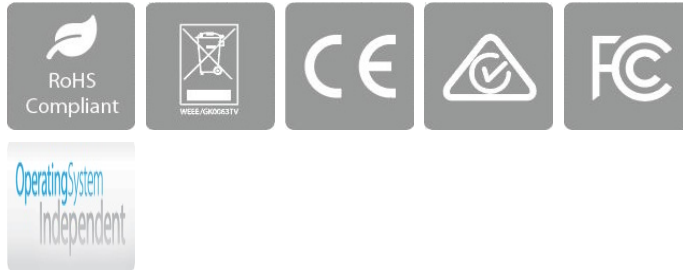

Anwendungen

- Fügen Sie einem Server oder einer Workstation einen Hot-Swap-Schacht als Wechselsicherungslösung hinzu
- Schalten Sie zwischen einem schnellen internen Speicher und tragbaren externen Speicher um
- Umgebungen, in denen Speicherlaufwerke regelmäßig ersetzt/entfernt werden müssen

Merkmale

- Laufwerkschacht zur Montage an der Vorderseite passt in einen Standard-3,5-Zoll- oder -5,25-Zoll-Schacht
- Das einzigartige Gehäusedesign bietet die Möglichkeit der Verwendung als interner Wechselrahmen oder externes USB 3.0-Gehäuse
- Laufwerksauswurf auf Knopfdruck von der Vorderseite
- Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
- Strapazierfähige Aluminiumkonstruktion (Laufwerkgehäuse)
- Kompatibel mit SATA Revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
- Unterstützt 2,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD)

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Schlüsselsperre Nein

Schnittstelle SATA

USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)

Anzahl von Laufwerken 1

	Laufwerkgröße	2.5in
	Laufwerktyp	SATA
	Laufwerkinstallation	Entnehmbar
	Chipset-ID	ASMedia - ASM1053 ASMedia - ASM1456
Leistung	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	Allgemeine Spezifikationen	Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
	MTBF	100,000 hours
Steckverbinder	Laufwerksteckverbinder	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
	Hostanschlüsse	1 - SATA (7-polig, Daten) 1 - SP4 (4-polig, Laufwerkstrom, klein) 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer 3,5- oder 5,25-Zoll-Einschub vorne Verfügbarer, interner SATA-Datenanschluss Verfügbarer interner SATA- oder LP4 Molex-Stromanschluss
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Stromversorgung/Aktivität (Grün)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusety	Aluminium und Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe	0.4 in [9.5 mm]
Produktlänge	6.5 in [16.5 cm]
Produktbreite	5.7 in [14.6 cm]
Produkthöhe	1.6 in [4.2 cm]
Produktgewicht	14.5 oz [410.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	9.3 in [23.7 cm]
Paketbreite	6.1 in [15.5 cm]
Pakethöhe	3.1 in [80.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.6 lb [0.7 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2,5-Zoll-SATA-Gehäuse
	1 - 3,5-Zoll-Laufwerkeinschub-Frontblende
	1 - 3,5-Zoll-auf-5,25-Zoll-Einschub-Adapter-Slotblech
	1 - 15-poliger SATA-Strom-auf-4-poliger SP4-kleines-Floppy-Stromadapterkabel

1 - 4-poliger LP4 Molex-Strom-auf-4-poliger
SP4-kleines-Floppy-Stromadapterkabel

1 - SATA-Kabel

1 - USB 3.0 A-auf-Micro B-Kabel

1 - Schraubensatz

1 - Anleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty

2 Jahre

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.