

2,5" USB 3.0 SATA Festplattengehäuse für SAT2510U3REM


Produkt-ID: SAT2510U3S



Das 2,5-Zoll-Festplattengehäuse SAT2510U3S für SAT2510U3REM ist ein Ersatz-SATA-Laufwerksgehäuse für Weichselfestplattensicherungssystem/Wechselrahmen SAT2510U3REM und vereinfacht das Entfernen/Rotieren von Laufwerken. Es ist auch kompatibel mit dem USB 2.0-Modell SAT2510U2REM.

Dieses 2,5-Zoll-SATA-Gehäuse ermöglicht systemeigene SATA-Konnektivität (konform mit SATA 6 Gbit/s) bei Montage im Sicherungssystem SAT2510U3REM, bietet jedoch auch SuperSpeed USB 3.0-Konnektivität (mit bis zu 5 Gbit/s Datenbandbreite) bei externer Verwendung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

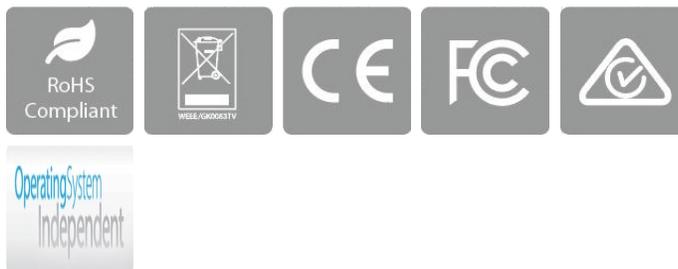

Anwendungen

- Verwenden Sie mehrere Festplatten mit derselben SAT2510U3REM-Installation zum Archivieren und Rotieren von Sicherungen
- Profis, die mit sehr großen Dateien arbeiten und sie zwischen mehreren Computern/Standorten transportieren müssen

- Geschäftsleute, die immer auf ihre Bürodaten zugreifen müssen, wenn sie auf Reisen sind.

Merkmale

- 2,5-Zoll-Ersatzfestplattengehäuse für Wechselrahmen SAT2510U3REM
- SuperSpeed USB 3.0-Host-konforme Schnittstelle mit Unterstützung für Bandbreiten bis zu 5 Gbit/s.
- Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
- Laufwerkgehäuse in strapazierfähiger Aluminiumkonstruktion.
- Kompatibel mit SATA Revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Laufwerken
- Unterstützt 2,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Schnittstelle	SATA
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Fest
Chipset-ID	ASMedia - ASM1053
	ASMedia - ASM1456

Leistung

Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
	SATA III (6 Gbps)
MTBF	100,000 Hrs

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
------------------------	--

Hostanschlüsse	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
	1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Stromversorgung/Aktivität (Grün)
--------------	--------------------------------------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusety	Aluminium und Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe	0.4 in [9.5 mm]
Produktlänge	5.2 in [13.3 cm]
Produktbreite	3.1 in [7.9 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]
Produktgewicht	4.3 oz [122 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	7.4 in [18.8 cm]
Paketbreite	6.0 in [15.2 cm]
Pakethöhe	1.7 in [42 mm]

Versandgewicht (Verpackung)	0.6 lb [0.3 kg]
--------------------------------	-----------------

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2,5-Zoll-SATA-Gehäuse für SAT2510U3REM
	1 - USB 3.0 A-auf-Micro B-Kabel
	1 - Schraubensatz

Garantieinformationen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.