

2,5" auf 3,5 Zoll Festplattenadapter - HDD Adapter Bracket

Produkt-ID: SAT2IDEADP




Mit dem SAT2IDEADP SATA-auf-IDE-Festplattenadapter können Sie Ihre 2,5/3,5-Zoll-IDE-basierten (PATA) Festplatten in den meisten SATA-basierten von StarTech.com verwenden. Der SATA-IDE-Adapter besteht aus einer Ganzmetallkonstruktion, was ihn sehr widerstandsfähig macht, und ist vollständig kompatibel mit den IDE-Festplatten bis zu ATA-133 (133 MB/s).

Dank der einzigartigen Konstruktionsweise lässt sich der SATA/IDE-Adapter ganz einfach auf eine IDE/ATA-Festplatte oder in einen SATA-Dockingschacht setzen, um schnell und einfach auf Daten von älteren Festplatten zugreifen zu können. Weiterhin dient der Adapter zur Installation von IDE-Festplatten in Desktopcomputer, die ausschließlich mit SATA arbeiten oder für alle sonstigen Szenarien, in denen eine IDE-Festplatte an einen seriellen ATA angeschlossen werden muss.

Der SAT2IDEADP Festplattenadapter funktioniert mit den meisten SATA Festplatten-Docking- und Kopierstationen von StarTech.com

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

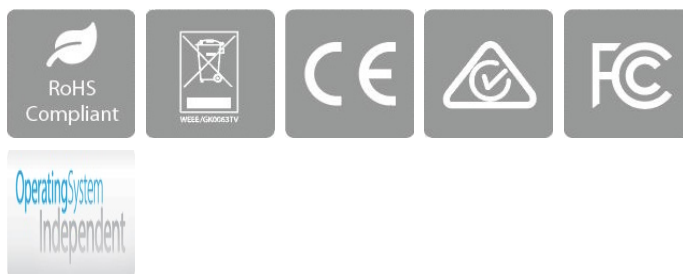

Anwendungen

- Verwenden Sie alte IDE/PATA-Festplatten in einer SATA-Festplatten-Dockingstation
- Installieren Sie eine IDE/PATA-Festplatte in einen Computer, der nur über SATA-Ports verfügt
- Stellen Sie Daten von einer 2,5-Zoll-(Laptop)-IDE-Festplatte wieder her, indem Sie diese an einen SATA-fähigen Computer oder eine Dockingstation anschließen
- Für Techniker, die mit einer großen Anzahl von alten und neuen Technologien arbeiten müssen

Merkmale

- Geeignet für 40-polige (3,5-Zoll) und 44-polige (2,5-Zoll) IDE-Festplatten
- Stabile Metallbauweise
- Mit den meisten 3,5-Zoll-SATA-Festplatten-Docking- oder Kopierstationen von StarTech.com kompatibel
- Unterstützt Festplatten mit hoher Speicherkapazität dank 48 bit LBA
- Entspricht SATA Revision 1.0
- Kompatibel mit PATA (IDE)-Festplatten (66/100/133 Mbit/s).
- Montagebohrungen für 2,5- und 3,5-Zoll IDE-Festplatten

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Lüfter	Nein
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
Laufwerktyp	IDE (ATA)
Laufwerkinstallation	Fest
Chipset-ID	JMicron - JM20330
LBA-Unterstützung	48-bit

Leistung

RAID	Nein
------	------

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - SP4 (4-polig, Laufwerkstrom, klein)
Laufwerksteckverbinder	1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA)
	1 - IDE (44-polig, EIDE/PATA, 2,5 HDD)
	1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power)
Hostanschlüsse	1 - SATA (7-polig, Daten)
	1 - SATA-Strom (15-polig)

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Strom

Eingangsspannung	5V DC / 12V DC
Ausgangsspannung	5 DC

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Lagertemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Feuchtigkeit	8% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	4.0 in [10.1 cm]
Produktbreite	3.1 in [8.0 cm]
Produkthöhe	1.0 in [2.5 cm]
Produktgewicht	3.7 oz [106.0 g]

Verpackungsinform

ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	4.4 in [11.3 cm]
Paketbreite	5.7 in [14.5 cm]
Pakethöhe	2.1 in [5.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	8.0 oz [226.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - SATA-IDE-Adapter
	1 - 40-poliges IDE-Kabel
	1 - 40-pol. auf 44-pol. IDE-Kabel mit Stromversorgung
	1 - SP4-auf-LP4-Netzkabel
	1 - Packung mit Montageschrauben
	1 - Anleitung

Garantieinformatio nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.