


## M.2 SSD auf 2.5 Zoll SATA Adapter / Konverter

Produkt-ID: SAT32M225

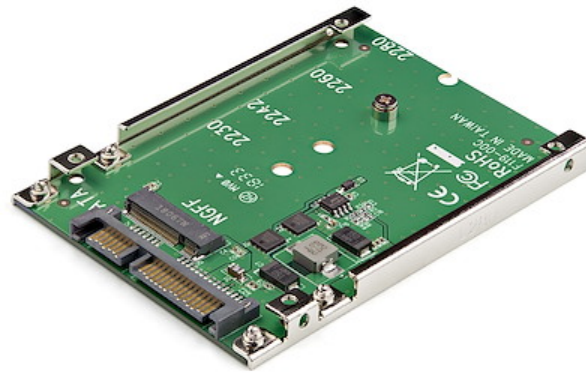

Optimieren Sie Ihre Systemleistung mit dem SAT32M225 M.2 SSD-zu-SATA-Adapter mit der Geschwindigkeit einer M.2-SSD in jeder 2,5-Zoll-SATA-Anwendung.

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihres SATA III-Controllers mit einem M.2 SSD, und reduzieren Sie so Engpässe in der Datenübertragung durch Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s. Mit M.2 SSDs sparen Sie auch Geld dank niedrigerem Stromverbrauch im Vergleich zu regulären Laufwerken.

Schützen Sie die Integrität Ihres Laufwerks mit einem offenen Rahmen für maximale Wärmeableitung.

Der SAT32M225 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Verwandeln Sie ein ungenutztes M.2 (NGFF)-Laufwerk in ein reguläres 2,5-Zoll-SATA-Solid State-Laufwerk
- Wiederherstellen/Sichern von Daten auf einem M.2 (NGFF)-Laufwerk mit einem standardmäßigen SATA-Computer
- Zugriff auf M.2 (NGFF)-Laufwerke von einer externen Quelle, z. B. SATA-Laufwerkgehäuse oder Dockingstation

## Merkmale

- Stahlmontagehalterung für offene Rahmen
- Unterstützt 2,5-Zoll-SATA-Schächte von 7 mm oder mehr
- Unterstützt M.2-SSDs mit Key B
- Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- 2,5-Zoll-SATA-Gehäuse
- Unterstützt M.2-SSDs voller Länge (2230, 2242, 2260, 2280)
- Nicht kompatibel mit M. 2-NVME oder AHCI-PCI-Express-SSDs

---

### Prominence

Garantiebestimmung  
n 2 Years

Description CDW 75 - 1st Line StarTech.com M.2 SATA NGFF SSD to 2.5in SATA Adapter Converter

---

### Hardware

Schnittstelle	SATA
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerktyp	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Laufwerkinstallation	Fest
Unterstützte Laufwerkhöhe(n)	2230
	2242
	2260
	2280

---

### Leistung

Max. Datenübertragungsr  
e 6 Gbit/s



Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
RAID	Nein
Hot Swap-Funktion	Nein
Allgemeine Spezifikationen	Nicht kompatibel mit M. 2-NVME oder AHCI-PCI-Express-SSDs

---

#### Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Hostanschlüsse	SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)

---

#### Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

---

#### Umwelt

Betriebstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
--------------------	--------------------------------

---

#### Physische Eigenschaften

Produktlänge	3.9 in [100 mm]
Produktbreite	2.8 in [70 mm]
Produkthöhe	0.3 in [7 mm]
Produktgewicht	1.3 oz [36 g]

 
---

#### Verpackungsinformationen

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	6.9 in [17.5 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.6 oz [102 g]

---

#### Verpackungsinfo



halt

Im Paket enthalten    M.2 NGFF SSD-auf-2,5-Zoll-SATA-SSD-Konverter  
  
Montage-Schraubenset  
  
Installationshandbuch

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

