


M.2 SATA SSD -

2.5インチSATA変換アダプタ／オープンフレームブラケット／M2ハードドライブアダプター／NVMe非対応

製品ID: SAT32M225

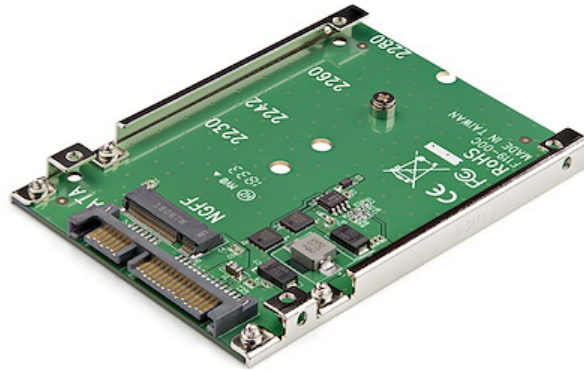


M.2 SATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ。2.5インチSATAを使用する用途でM.2 SATA SSDのスピードを取り入れ、システム性能を大きく改善します。

M.2 SSDは、ファイル転送速度6 Gbpsに対応し、データ転送時のボトルネックを解消してSATA 3.0コントローラのパフォーマンスを最大限に引き出します。M.2 SSDはまた、通常のプラッタドライブよりも電力消費が少なく、コストの削減にもつながります。

ドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単です。取り付け用の金具が製品に付属し、すぐに導入できるソリューションです。

放熱性に優れたオープンフレーム設計により、ドライブの過熱を防いで最適な動作温度を保持します。

認証、レポート、互換性

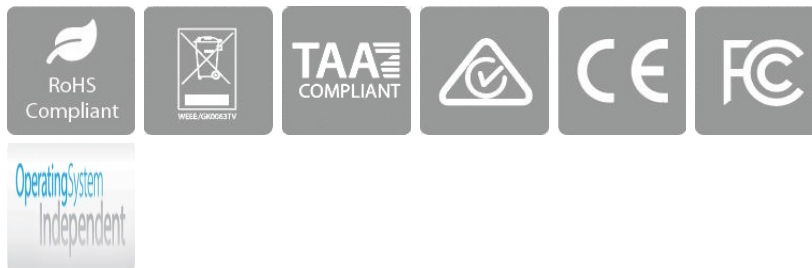

用途

- ・使用していないM.2 (NGFF) ドライブを通常の2.5インチSATAソリッドステートドライブに変換
- ・標準型SATAインターフェース対応コンピュータを使って、M.2 (NGFF) ドライブからデータを読み出したり、バックアップ
- ・SATAドライブケース、ドッキングステーションなどの外部ソースから M.2 (NGFF) ドライブにアクセス

製品の特長

- ・システム性能の向上: 2.5 インチ SATAシステムに M2 SSD が持つスピードを取り入れ、システムパフォーマンスを大きく改善。オープンフレーム設計で熱放散を促し、ドライブの過熱を防いで適切な動作温度を保持するSATA変換アダプター
- ・優れた互換性: フルレングスのM2 SDDソリッドステートドライブをはじめ、異なる長さのドライブ(2230、2242、2260、2280など)に対応するM2-SATAコンバーター。注: M.2 NVMeまたはAHCI PCI-Express SSDは非対応
- ・転送速度の向上: ファイル転送速度6 Gbpsに対応し、データ転送時のボトルネックを解消してSATA 3.0コントローラのパフォーマンスを最大限に発揮。動作温度: 摂氏40度 ~ 85度。B Key/M+B Key M2 SATA SSDに対応
- ・簡単セットアップ: 7mm以上の2.5インチ SATAベイに対応するM2ハードドライブ変換アダプター。ドライバのインストール不要。M2 SSD取り付け用ネジ付属
- ・StarTech.comの強み: 30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
インターフェース	SATA
ドライブ数	1
ドライブタイプ	M.2 (SATA、B-Key、NGFF)
ドライブ実装	固定式
対応ドライブ高さ	2230
	2242
	2260
	2280

性能

最大データ転送速度	6 Gbps
タイプおよび定格	SATA 3.0 (6 Gbps)
RAID	なし
ホットスワップ対応	なし
一般仕様	M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。

コネクタ

ドライブコネクタ	1 - M.2 (SATA、B-Key、NGFF)
ホストコネクタ	1 - SATAデータ&電源 [7+15ピン]

ソフトウェア

OS互換性		OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
電源	入力電圧	5V DC / 12V DC
	出力電圧	5 VDC
環境条件		
	動作温度	-40° C to 85° C (-40° F to 185° F)
物理的特徴		
	色	グリーン
	製品縦	10.0 cm [3.9 in]
	製品横	7.0 cm [2.8 in]
	製品高さ	0.7 cm [0.3 in]
	製品重量	36.0 g [1.3 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	17.5 cm [6.9 in]
	パッケージ横	14.2 cm [5.6 in]
	パッケージ高さ	3.3 cm [1.3 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	110.0 g [3.9 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 – M.2 NGFF SSD – 2.5インチSATA アダプタ
		1 – 取り付けネジキット
		1 – インストールガイド

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。