


## SATAケーブル 45cm 片側下向きL型タイプ

製品ID: SATA18RA1

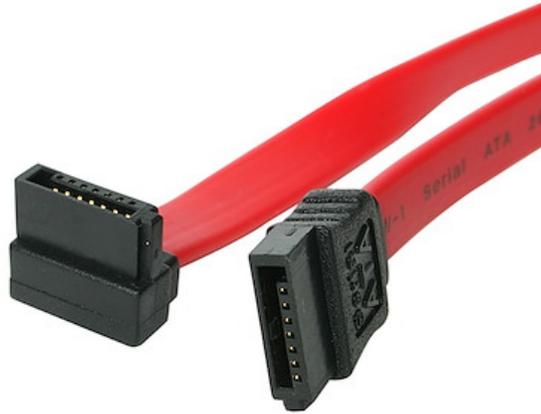

片側がL字型(下向き)コネクタのSATAケーブル。一方は標準(ストレート)コネクタになっており、シリアルATAドライブと45cmの長さでシンプルに接続します。SATA 3.0準拠ドライブで使用する際、SATA 3.0の最大転送速度6Gbpsに対応します。

L型SATAコネクタは、アクセスが難しい場所や狭い場所でのシリアルATA HDD接続に適しています。薄型で柔軟性に優れた設計のケーブルは、コンピュータケース内を整然と保ち、通気性の向上にも役立つので熱がこもりません。

この45cm SATAケーブルは最高の資材のみを使って製造されており、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。

オプションとして、StarTech.comでは45cm片側上向きL型SATAケーブル(SATA18LA1)も提供しています。このケーブルは、本製品と同様に接続が簡単ですが、反対の方向からSATAドライブに接続することができます。

## 認証、レポート、互換性



## 用途

- ・ 小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着
- ・ サーバやストレージサブシステムでの使用
- ・ 高性能ワークステーションでのドライブ実装
- ・ SATAドライブアレイに接続

## 製品の特長

- ・ 1x SATAコネクター

- ・ 1x L型右向き90度SATAコネクタ
- ・ SATA 3.0 6Gbps 処理能力をフルサポート
- ・ 2.5および3.5インチSATA HDDに対応
- ・ ケーブル長 45cm

---

#### ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル

---

#### 性能

タイプおよび定格	SATA 3.0(6 Gbps)
----------	------------------

---

#### コネクタ

コネクタA	1 - SATA(データ)[7ピン]
コネクタB	1 - SATA(データ)[7ピン]

---

#### 環境条件

動作温度	20° C to 80° C (68° F to 176° F)
保存温度	24° C to 25° C (75.2° F to 77° F)
湿度	50% relative humidity

---

#### 物理的特徴

色	レッド
コネクタタイプ	ストレート - L型右向き
ケーブル長	457.2 mm [18.0 in]
製品縦	45.7 cm [18.0 in]
製品横	1.4 cm [0.6 in]
製品高さ	0.6 cm [0.2 in]
製品重量	14.0 g [0.5 oz]

---

#### パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	10.5 cm [4.1 in]
パッケージ横	12.7 cm [5.0 in]
パッケージ高さ	2.4 cm [0.9 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 16.0 g [0.6 oz]

---

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 1.2m SATA - L型右向きSATAケーブル
---------	-------------------------------

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。