


60cm シリアルATAケーブル 片側下向きL型タイプ

製品ID: SATA24RA1

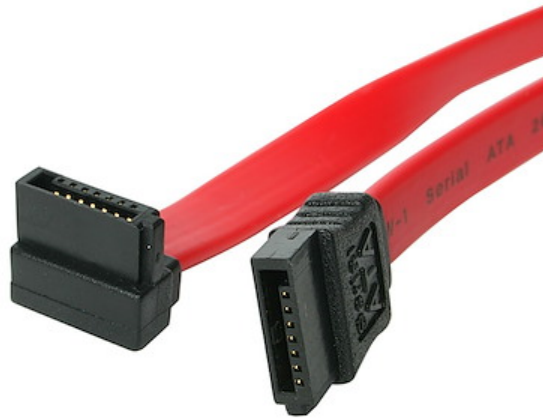

片側下向きL型SATAケーブル(60cm)。片側が標準のストレートSATAコネクタ、もう一方がL型(90度)のコネクタになっています。SATA 3.0対応ドライブ使用時にSATA 3.0の最大通信速度(最大6Gbps)に完全対応します。

直角のコネクタにより、手が届きにくい狭いスペースでSATA HDDを接続しやすくなっています。薄型ながら耐久性に優れ曲げやすいケーブルは、コンピュータケース内の混雑を防いで通気性を改善し、最適な動作温度を保ちます。

最高品質の素材のみ使用し、最適な性能と信頼性を実現するように設計されています。

オプションとして、60cm片側上向きL型SATAケーブル(SATA24LA1)もご利用いただけます。本製品と同様に配線しやすく、反対の方向からSATAドライブに接続できるようになっています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ 小型コンピュータ筐体にシリアルATAハードドライブやDVDドライブを装着
- ・ サーバやストレージサブシステムでの使用
- ・ 高性能ワークステーションでのドライブ実装
- ・ SATAドライブアレイに接続

製品の特長

- ・ 1x SATAコネクタ

- ・ 1x L型/90度SATAコネクタ
- ・ SATA 3.0 6Gbps 処理能力に完全対応
- ・ 60cmのケーブル長
- ・ 2.5および3.5インチSATA HDDに対応

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル

性能

タイプおよび定格	SATA 3.0 (6 Gbps)
----------	-------------------

コネクタ

コネクタA	1 – SATA (データ) [7ピン]
コネクタB	1 – SATA (データ) [7ピン]

物理的特徴

色	レッド
コネクタタイプ	ストレート – L型右向き
ケーブル長	609.6 mm [24.0 in]
製品縦	61.0 cm [24.0 in]
製品横	1.4 cm [0.6 in]
製品高さ	0.6 cm [0.2 in]
製品重量	18.0 g [0.6 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	13.2 cm [5.2 in]
パッケージ横	12.7 cm [5.0 in]
パッケージ高さ	2.0 cm [0.8 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	22.0 g [0.8 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – 61cm SATAケーブル 片側下向きL型タイプ SATA (7ピン) メス/ SATA (7ピン) メス
---------	--

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。