


15cm SATA III Kabel rechts gewinkelt - S-ATA Anschlusskabel bis 6Gb/s

Produkt-ID: SATA6RA1

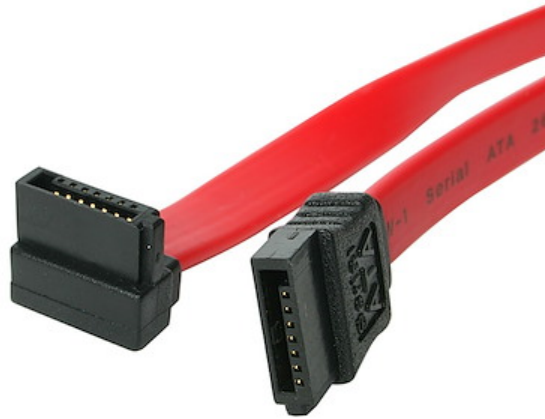

Das rechtsgewinkelte (90-Grad) SATA-Kabel SATA6RA1 verfügt über eine standardmäßige (gerade) SATA-Buchse und eine rechtsgewinkelte SATA-Buchse und bietet eine einfache 15 cm lange Verbindung mit einem Serial ATA-Laufwerk mit Unterstützung der vollen SATA 3.0-Bandbreite von bis zu 6 Gbit/s bei Verwendung mit SATA 3.0-konformen Laufwerken.

Die rechtsgewinkelte SATA-Verbindung ermöglicht das Anschließen einer Serial ATA-Festplatte an schwer erreichbaren oder engen Stellen, während das kompakte und flexible Design des Kabels die Luftzirkulation verbessert und Kabelsalat in Computergehäusen reduziert, sodass das Gehäuse sauber und kühl bleibt.

Alternativ bietet StarTech.com auch ein 15 cm langes, linksgewinkeltes SATA-Kabel an (SATA6LA1), das sich genauso leicht installieren lässt wie das rechtsgewinkelte SATA-Kabel. Es wird jedoch von der entgegengesetzten Seite an die SATA-Festplatte angeschlossen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Installieren von Serial ATA-Festplatten und DVD-Laufwerken in kompakten Computergehäusen
- Server- und Speicher-Subsystemanwendungen

- Highend-Workstation-Laufwerkinstallationen
- Anschlüsse an SATA-Laufwerk-Arrays

Merkmale

- 1x SATA-Anschluss
- 1x Rechtsgewinkelter/90-Grad-SATA-Anschluss
- Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
- Kompatibel mit sowohl 3,5-Zoll- als auch 2,5-Zoll-Festplatten
- Bietet 15 cm Kabellänge

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	7
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
--------------	-------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - SATA (7-polig, Daten)
Steckverbinder B	1 - SATA (7-polig, Daten)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	20°C ~ 80°C (68°F ~ 176°F)
Lagertemperatur	23°C ~ 25°C (73°F ~ 77°F)
Feuchtigkeit	40% - 60%

Physische Eigenschaften

Farbe	Rot
Steckverbinderart	Gerade auf rechtsgewinkelt
Drahtstärke	26 AWG (0.404 mm)
Kabellänge	6.0 in [152.4 mm]
Produktlänge	6.0 in [15.2 cm]
Produktbreite	0.6 in [1.5 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	0.2 oz [6.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.7 in [14.5 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.6 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.4 oz [10.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 15 cm SATA-auf-rechtsgewinkeltes SATA Seriell ATA-Kabel
--------------------	---

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.